


EMBF90CG-23-25-BK

Wellrohrverschraubung mit Kabelverschraubung 90° Winkel, Kunststoff/Messing NW23

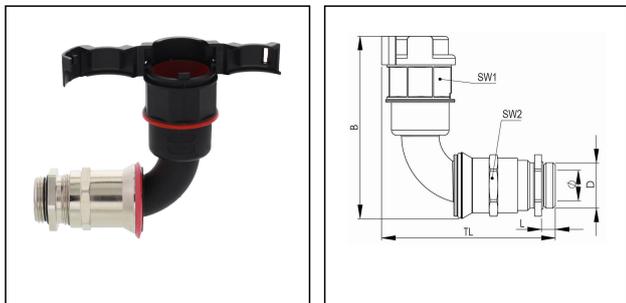

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Wellrohrverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Anschlussgewinde	Messing vernickelt
Material Dichtung	TPU
Schutzart	IP68, IP66
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	23
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	7 mm
Ø Verschluss VD	39,4 mm
Ø Innen	17 mm
Schlüsselweite SW1	36 mm
Schlüsselweite SW2	29 mm
Breite B	91,7 mm
Gesamtlänge TL	88,2 mm - 97,2 mm
Ausführung Verschraubung	90° Winkel
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	EMBF90CG-23-25-BK
Bestellnr. RAL 9005	10108009
Verpackungseinheit	25
ETIM-Klasse	EC001176

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

EMMU 25	10063144
BCA-S-23-BK	10107076
BCAV-S-23-BK	10107091
BCIV-S-23-BK	10107108
BCA-23-D-BK	10107123
BCAV-23-D-BK	10107137
BCAB-L-23-BK	10109186
BCAV-H-23-BK	10109203
BCIB-H-23-BK	10109225

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

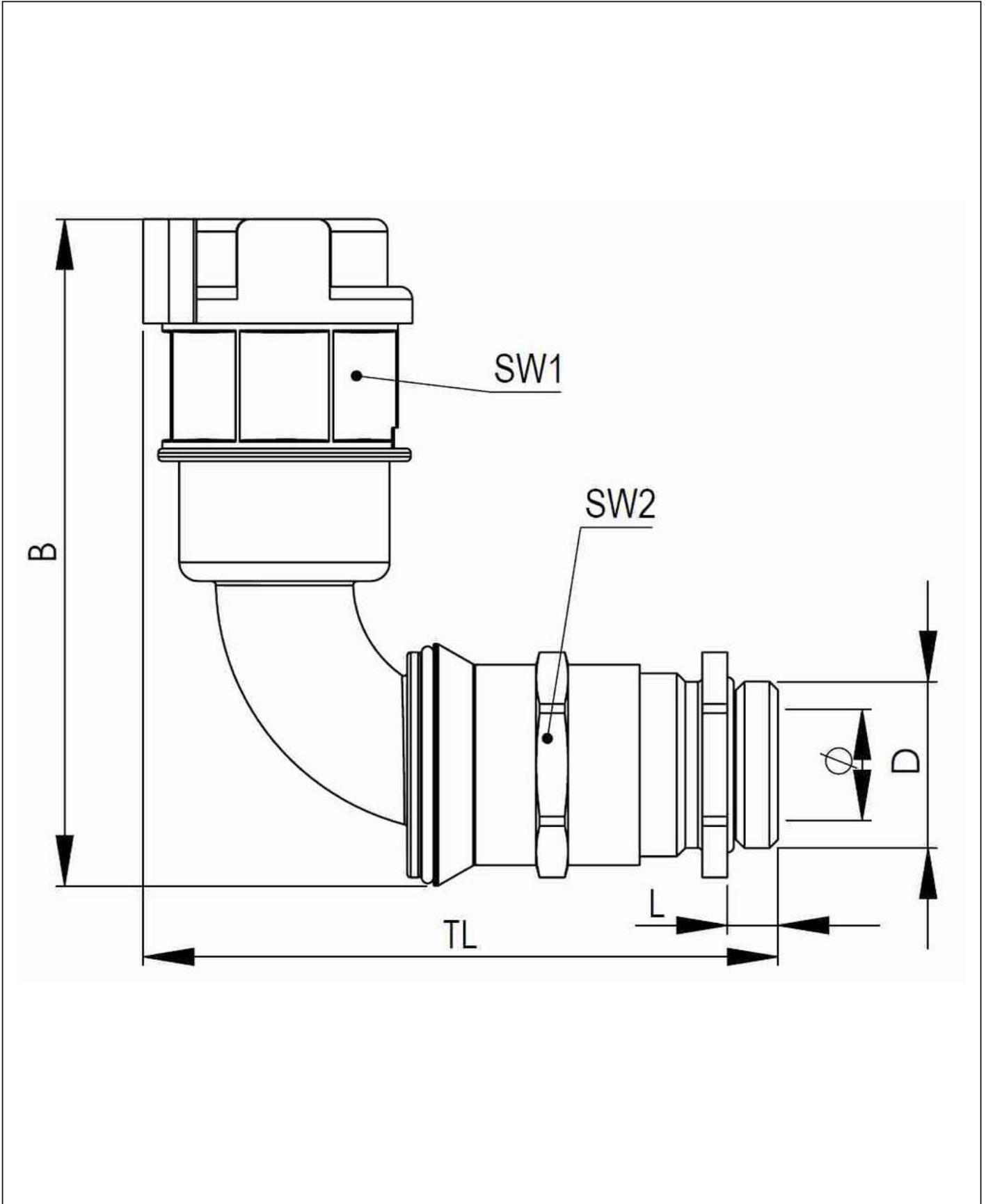

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com