


BMCG-PVC-C-10-LG

Schutzschlauch, Stahl verzinkt, PVC ummantelt, wellrohrartig, RAL 7035, NW10

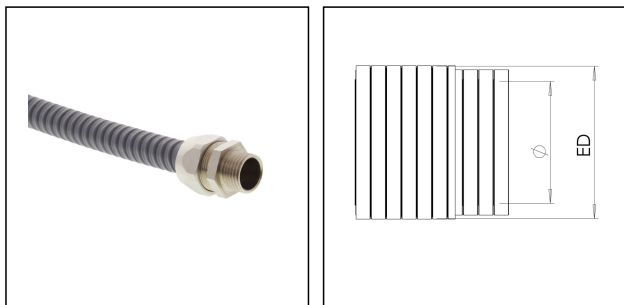

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.




Material	Stahl verzinkt
Rohrummantelung 1. Schicht	PVC
Oberfläche	wellrohrartig
Produktfarbe	RAL 7035
Schutzart	IP67
Einsatztemp. min	-15 °C
Einsatztemp. max	70 °C
Einsatzgebiete	Maschinen-Anlagenbau
NW	10
Außendurchmesser ED	13,5 mm
Ø Innen	10 mm
Biegeradius R	40 mm
Typ	BMCG-PVC-C-10-LG
WISKA-Bestellnr.	10109015
Verpackungseinheit	30 m
ETIM-Klasse	EC001179

Empfohlenes Zubehör

EMBMFS-C-10-12	10109088
EMBMFS-C-10-16	10109090

30.08.2021

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
 Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
 ☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209
 contact@wiska.de · www.wiska.com

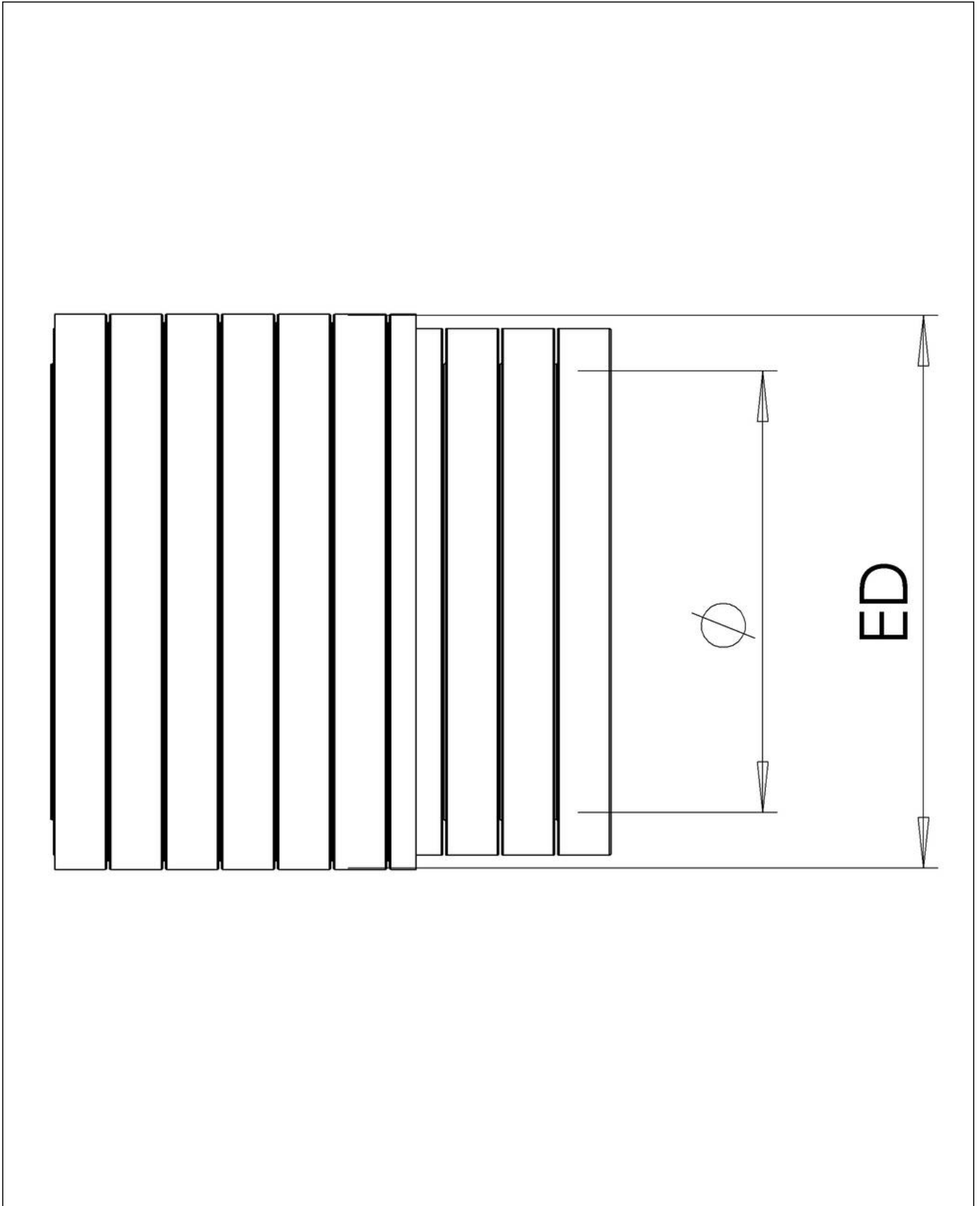

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com