


BMCG-PVC-C-16-LG

Schutzschlauch, Stahl verzinkt, PVC ummantelt, wellrohrartig, RAL 7035, NW16

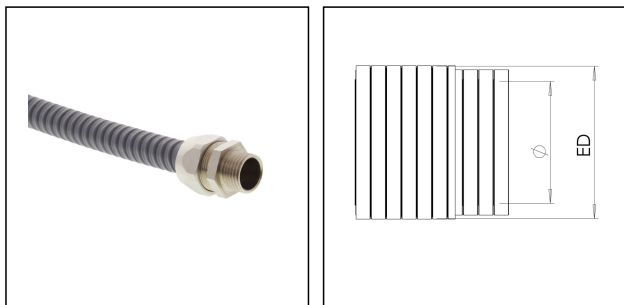

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Stahl verzinkt
Rohrummantelung 1. Schicht	PVC
Oberfläche	wellrohrartig
Produktfarbe	RAL 7035
Schutzart	IP67
Einsatztemp. min	-15 °C
Einsatztemp. max	70 °C
Einsatzgebiete	Maschinen-Anlagenbau
NW	16
Außendurchmesser ED	19,5 mm
Ø Innen	15,5 mm
Biegeradius R	55 mm
Typ	BMCG-PVC-C-16-LG
WISKA-Bestellnr.	10109017
Verpackungseinheit	30 m
ETIM-Klasse	EC001179

Empfohlenes Zubehör

EMBMFS-C-16-16	10109096
EMBMFS-C-16-20	10109098
EMBMFS-C-16-25	10109100

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

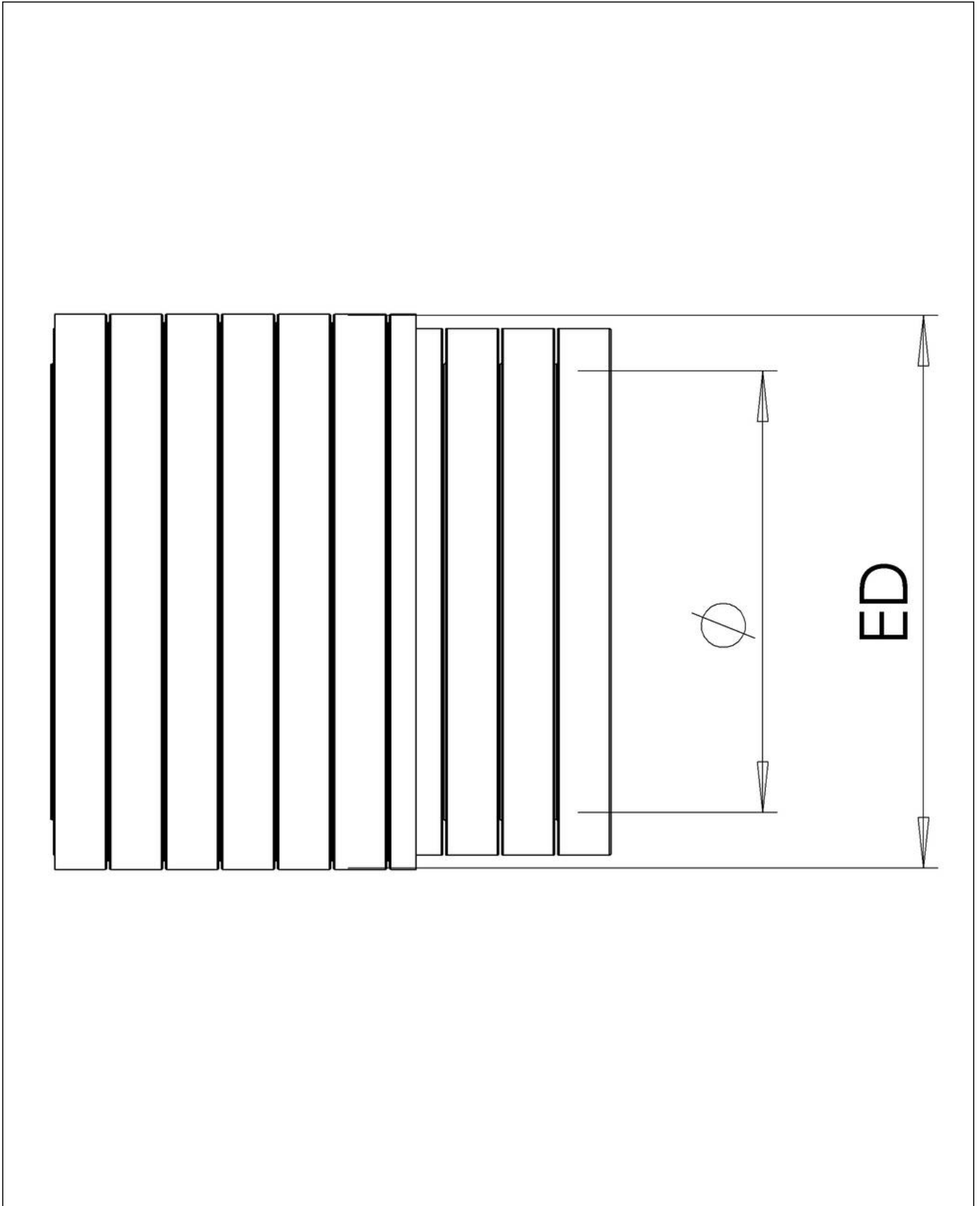

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com