


BMCG-PVC-S-50-BK

Schutzschlauch, Stahl verzinkt, PVC ummantelt, glatt, RAL 9005, NW50

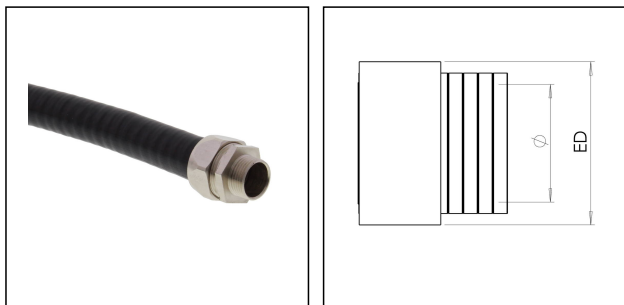

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.




Material	Stahl verzinkt
Rohrummantelung 1. Schicht	PVC
Oberfläche	glatt
Produktfarbe	RAL 9005
Schutzart	IP67
Einsatztemp. min	-15 °C
Einsatztemp. max	80 °C
Einsatzgebiete	Maschinen-Anlagenbau
NW	50
Außendurchmesser ED	56 mm
Ø Innen	50,5 mm
Biegeradius R	200 mm
Typ	BMCG-PVC-S-50-BK
WISKA-Bestellnr.	10109030
Verpackungseinheit	25 m
ETIM-Klasse	EC001179

Empfohlenes Zubehör

EMBMFS-S-50-50	10109117
EMBMFS-S-50-63	10109119

30.08.2021

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
 Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
 ☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209
 contact@wiska.de · www.wiska.com

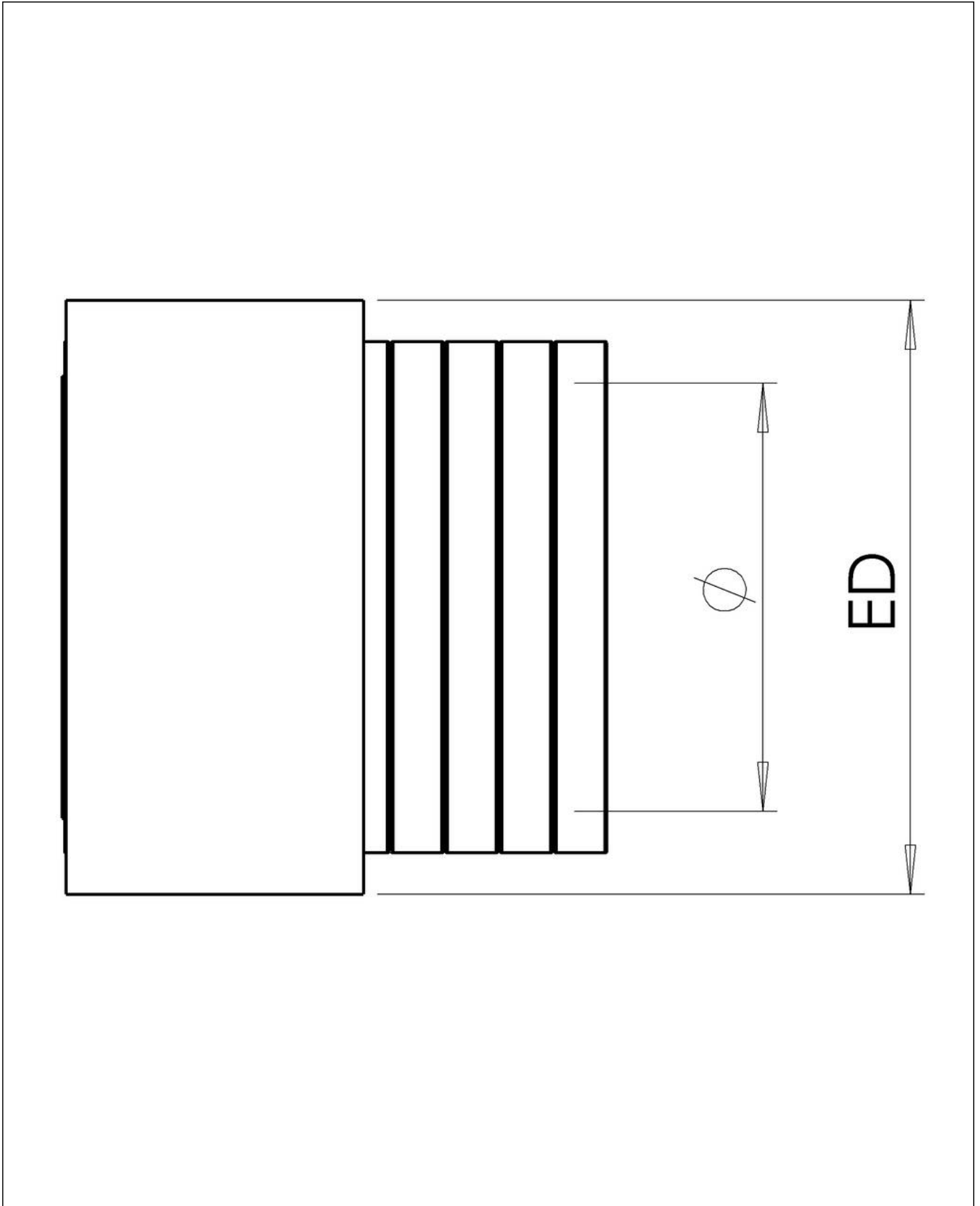

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com