


BMCG-PVC-S-21-BK-GT

Schutzschlauch Stahl verzinkt PVC ummantelt größerer Temperaturbereich RAL 9005

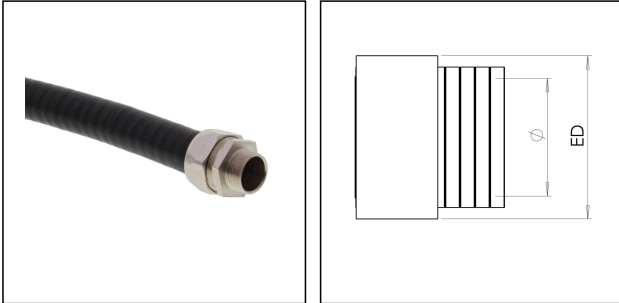

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.




Material	Stahl verzinkt
Rohrummantelung 1. Schicht	PVC
Oberfläche	glatt
Produktfarbe	RAL 9005
Schutzart	IP67
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	105 °C
Einsatzgebiete	Hygienic Design, Maschinen-Anlagenbau
NW	21
Außendurchmesser ED	27 mm
Ø Innen	20,5 mm
Biegeradius R	90 mm
Typ	BMCG-PVC-S-21-BK-GT
WISKA-Bestellnr.	10109042
Verpackungseinheit	30 m
ETIM-Klasse	EC001179

Empfohlenes Zubehör

EMBMFS-S-21-20	10109101
EMBMFS-S-21-25	10109103

30.08.2021

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
 Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
 ☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209
 contact@wiska.de · www.wiska.com

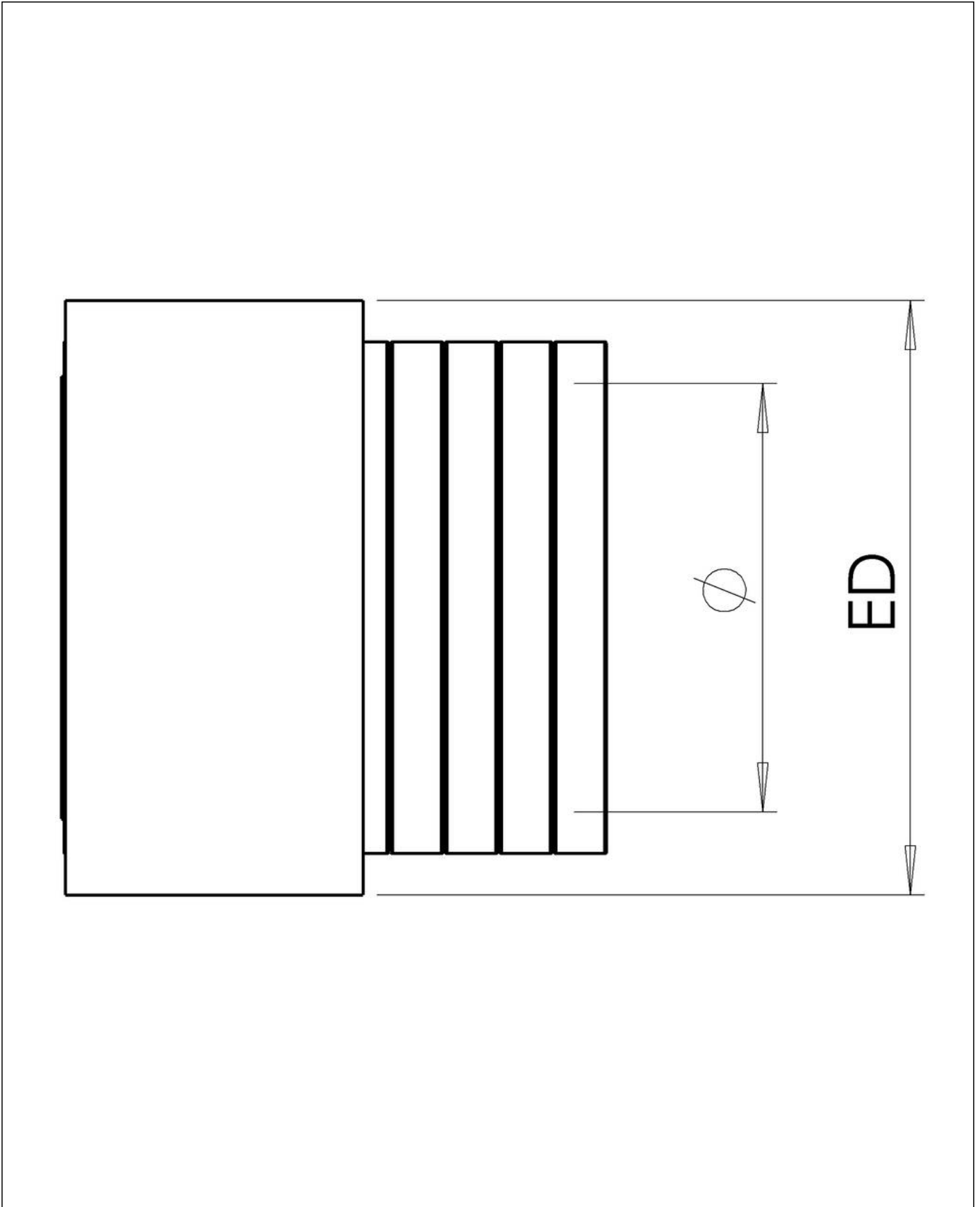

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com