


BMCG-PVC-S-27-BK-GT

Schutzschlauch Stahl verzinkt PVC ummantelt größerer Temperaturbereich RAL 9005

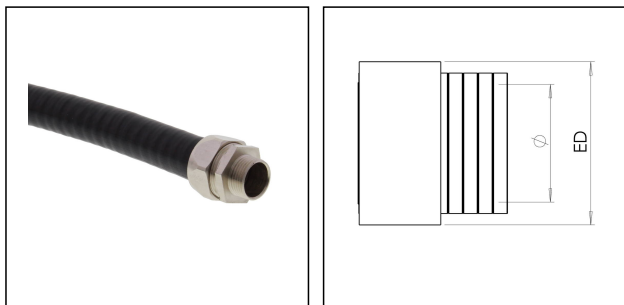

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.




Material	Stahl verzinkt
Rohrummantelung 1. Schicht	PVC
Oberfläche	glatt
Produktfarbe	RAL 9005
Schutzart	IP67
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	105 °C
Einsatzgebiete	Hygienic Design, Maschinen-Anlagenbau
NW	27
Außendurchmesser ED	33 mm
Ø Innen	26,5 mm
Biegeradius R	120 mm
Typ	BMCG-PVC-S-27-BK-GT
WISKA-Bestellnr.	10109043
Verpackungseinheit	30 m
ETIM-Klasse	EC001179

Empfohlenes Zubehör

EMBMFS-S-27-25	10109105
EMBMFS-S-27-32	10109107
EMBMFS-S-27-40	10109109

30.08.2021

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
 Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
 ☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209
 contact@wiska.de · www.wiska.com

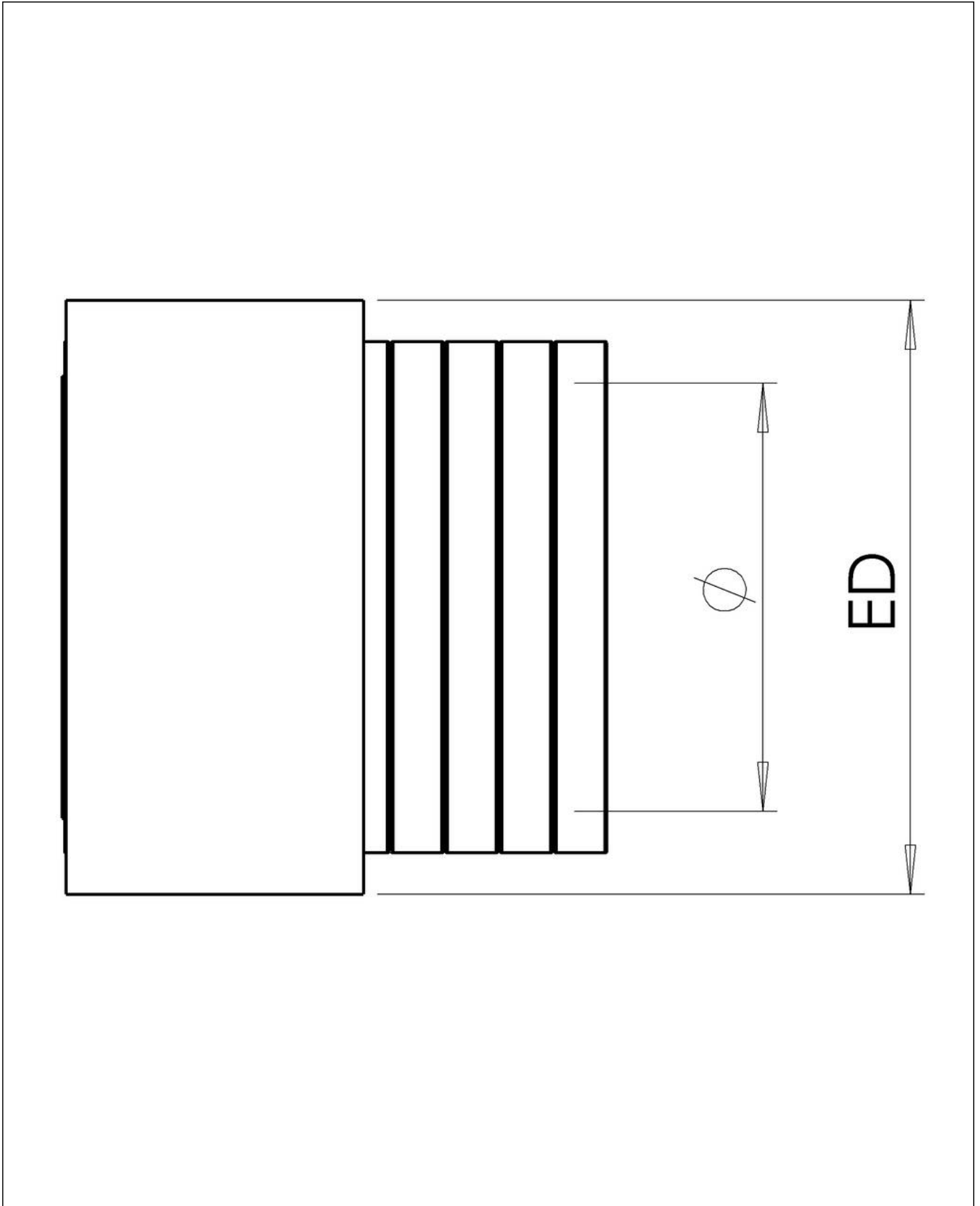

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com