


BMCG-PVC-S-40-LG-GT

Schutzschlauch Stahl verzinkt PVC ummantelt größerer Temperaturbereich RAL 7035

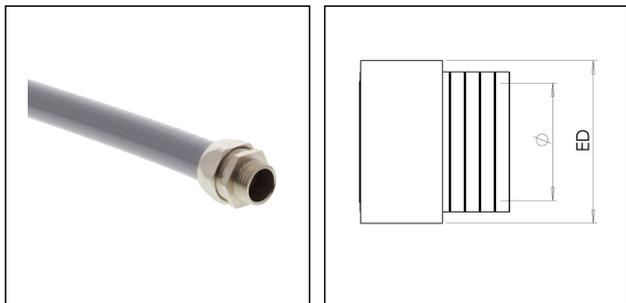

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Stahl verzinkt
Rohrummantelung 1. Schicht	PVC
Oberfläche	glatt
Produktfarbe	RAL 7035
Schutzart	IP67
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	105 °C
Einsatzgebiete	Hygienic Design, Maschinen-Anlagenbau
NW	40
Außendurchmesser ED	48 mm
Ø Innen	39,5 mm
Biegeradius R	200 mm
Typ	BMCG-PVC-S-40-LG-GT
WISKA-Bestellnr.	10109053
Verpackungseinheit	25 m
ETIM-Klasse	EC001179

Empfohlenes Zubehör

EMBMFS-S-40-40	10109113
EMBMFS-S-40-50	10109115

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

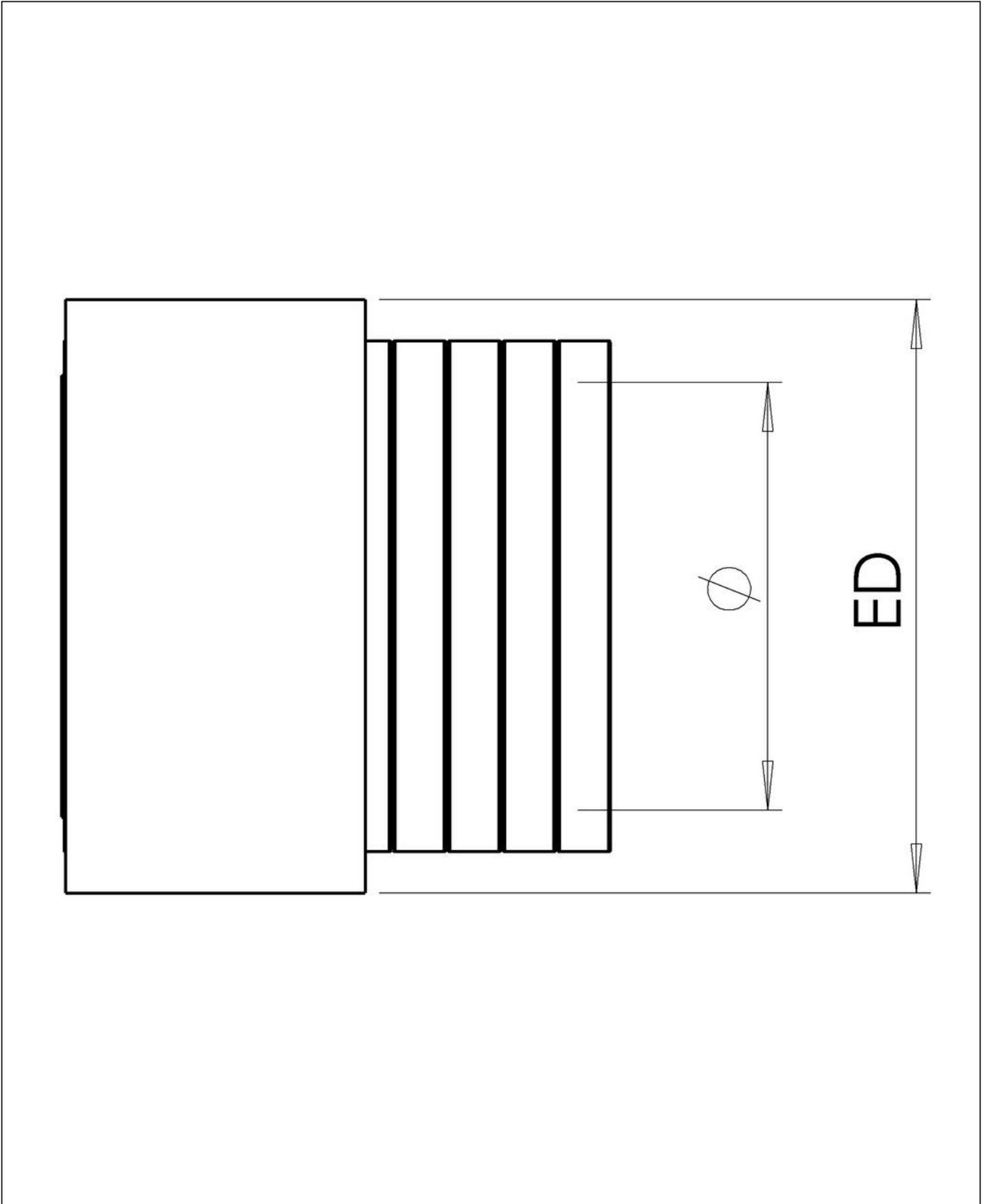

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com