


BMCG-PU-C-16-BK

Schutzschlauch, Stahl verzinkt, PU ummantelt, wellrohrartig, RAL 9005, NW16

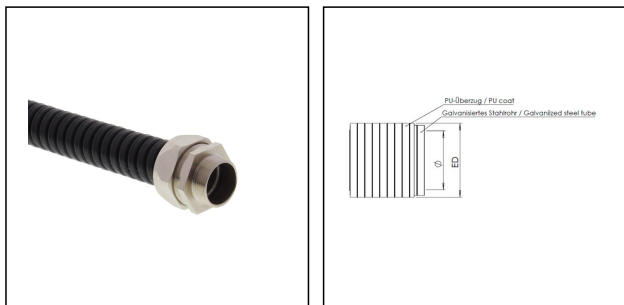

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Stahl verzinkt
Rohrummantelung 1. Schicht	PU
Oberfläche	wellrohrartig
Produktfarbe	RAL 9005
Schutzart	IP67
Einsatztemp. min	-45 °C
Einsatztemp. max	120 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	16
Außendurchmesser ED	19,5 mm
Ø Innen	15,5 mm
Biegeradius R	55 mm
Typ	BMCG-PU-C-16-BK
WISKA-Bestellnr.	10109057
Verpackungseinheit	30 m
ETIM-Klasse	EC001179

Empfohlenes Zubehör

EMBMFS-C-16-16	10109096
EMBMFS-C-16-20	10109098
EMBMFS-C-16-25	10109100

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

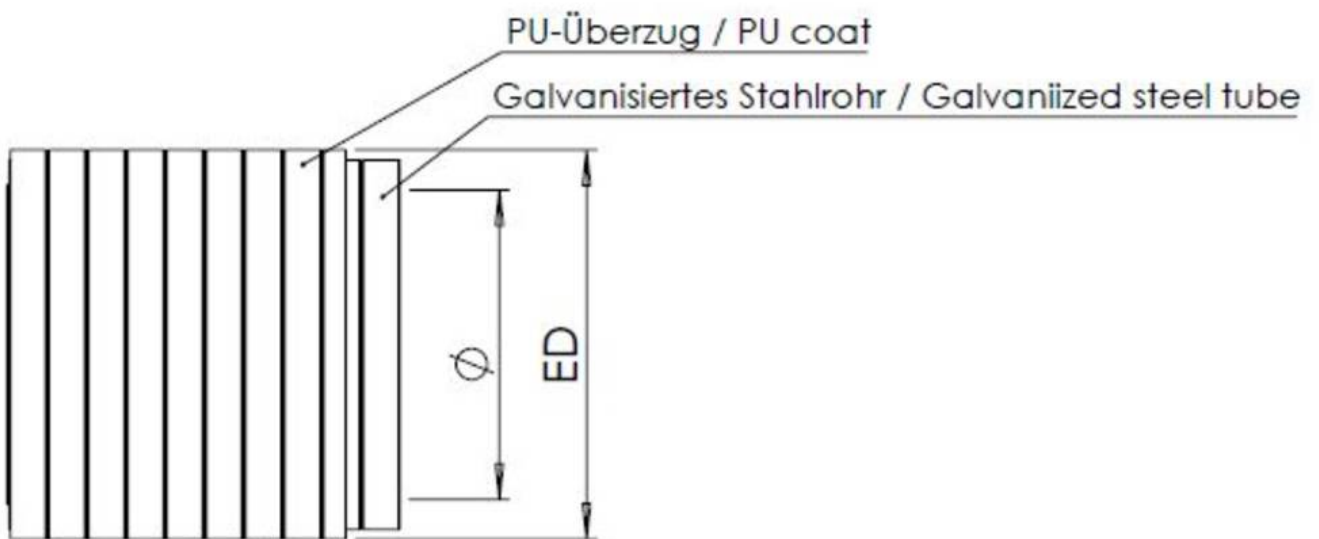

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com