


BMCG-PU-C-40-BK

Schutzschlauch, Stahl verzinkt, PU ummantelt, wellrohrartig, RAL 9005, NW40

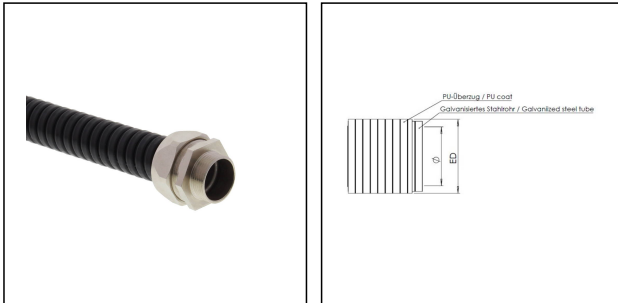

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Stahl verzinkt
Rohrummantelung 1. Schicht	PU
Oberfläche	wellrohrartig
Produktfarbe	RAL 9005
Schutzart	IP67
Einsatztemp. min	-45 °C
Einsatztemp. max	120 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	40
Außendurchmesser ED	45 mm
Ø Innen	39,5 mm
Biegeradius R	160 mm
Typ	BMCG-PU-C-40-BK
WISKA-Bestellnr.	10109061
Verpackungseinheit	25 m
ETIM-Klasse	EC001179

Empfohlenes Zubehör

EMBMFS-C-40-40	10109114
EMBMFS-C-40-50	10109116

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

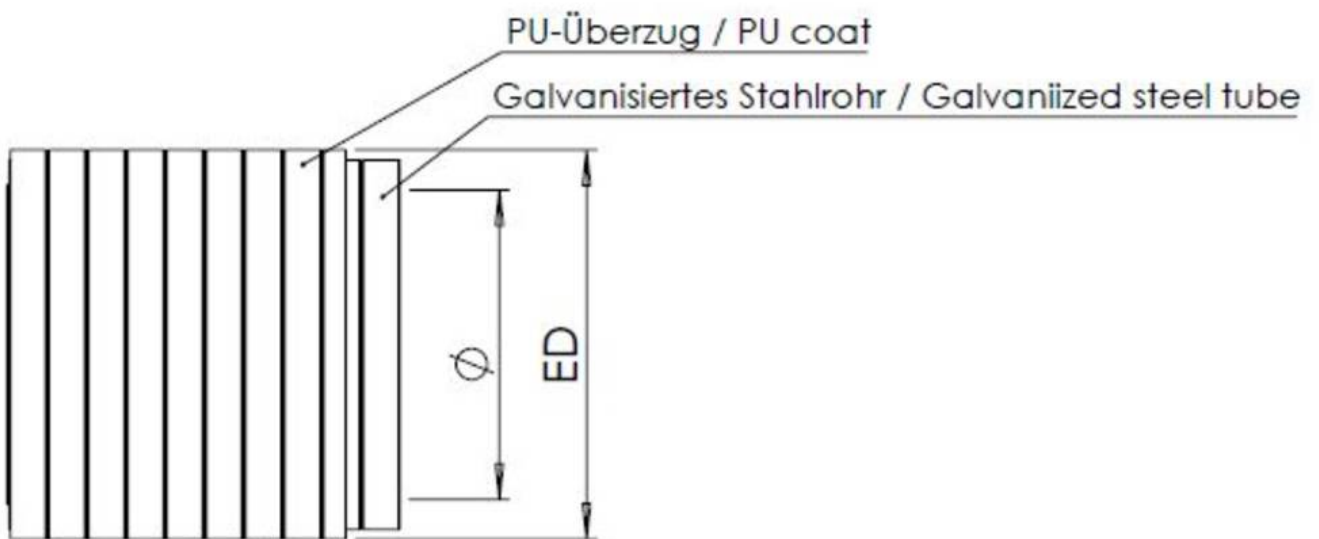

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com