


BMCG-PU-C-10-BL

Schutzschlauch, Stahl verzinkt, PU ummantelt, wellrohrartig, blau, NW10



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

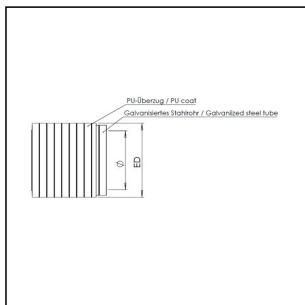

Material	Stahl verzinkt
Rohrummantelung 1. Schicht	PU
Oberfläche	wellrohrartig
Produktfarbe	blau
Schutzart	IP67
Einsatztemp. min	-45 °C
Einsatztemp. max	120 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	10
Außendurchmesser ED	13,5 mm
Ø Innen	10 mm
Biegeradius R	40 mm
Typ	BMCG-PU-C-10-BL
WISKA-Bestellnr.	10109063
Verpackungseinheit	30 m
ETIM-Klasse	EC001179

Empfohlenes Zubehör

EMBMFS-C-10-12	10109088
EMBMFS-C-10-16	10109090

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

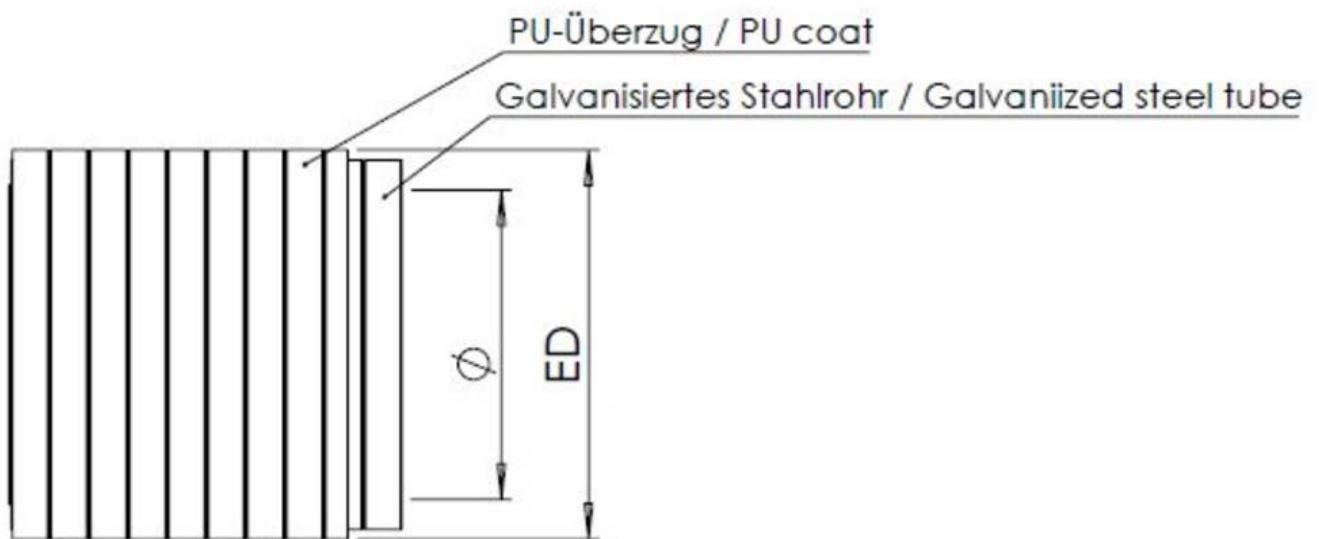

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com