


BMCG-PU-C-35-LG

Schutzschlauch, Stahl verzinkt, PU ummantelt, wellrohrartig, RAL 7035, NW35

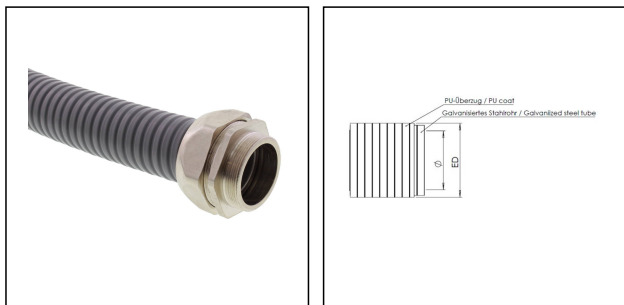

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Stahl verzinkt
Rohrummantelung 1. Schicht	PU
Oberfläche	wellrohrartig
Produktfarbe	RAL 7035
Schutzart	IP67
Einsatztemp. min	-45 °C
Einsatztemp. max	120 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	35
Außendurchmesser ED	40 mm
Ø Innen	34,5 mm
Biegeradius R	120 mm
Typ	BMCG-PU-C-35-LG
WISKA-Bestellnr.	10109076
Verpackungseinheit	30 m
ETIM-Klasse	EC001179

Empfohlenes Zubehör

EMBMFS-C-35-40	10109112
-----------------------	----------

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

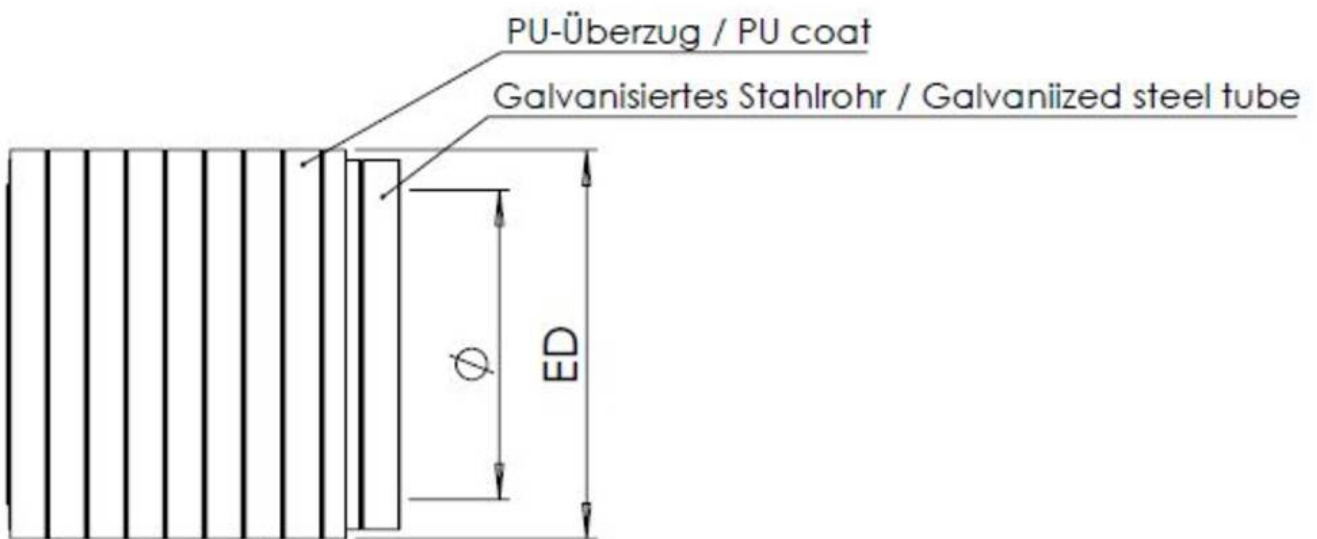

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com