


BMCG-PU-C-50-LG

Schutzschlauch, Stahl verzinkt, PU ummantelt, wellrohrartig, RAL 7035, NW50

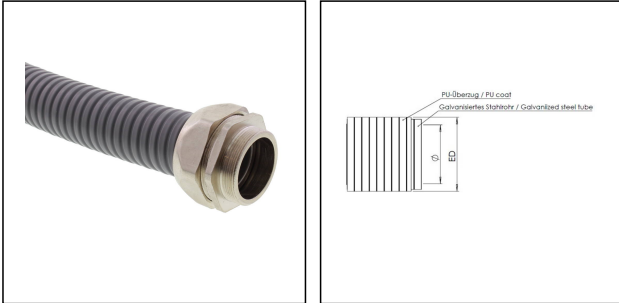

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Material | Stahl verzinkt |
| Rohrummantelung 1. Schicht | PU |
| Oberfläche | wellrohrartig |
| Produktfarbe | RAL 7035 |
| Schutzart | IP67 |
| Einsatztemp. min | -45 °C |
| Einsatztemp. max | 120 °C |
| Einsatzgebiete | EN 45545 - Bahntechnik |
| NW | 50 |
| Außendurchmesser ED | 56 mm |
| Ø Innen | 50,5 mm |
| Biegeradius R | 200 mm |
| Typ | BMCG-PU-C-50-LG |
| WISKA-Bestellnr. | 10109078 |
| Verpackungseinheit | 25 m |
| ETIM-Klasse | EC001179 |

Empfohlenes Zubehör

| | |
|-----------------------|----------|
| EMBMFS-C-50-50 | 10109118 |
| EMBMFS-C-50-63 | 10109120 |

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

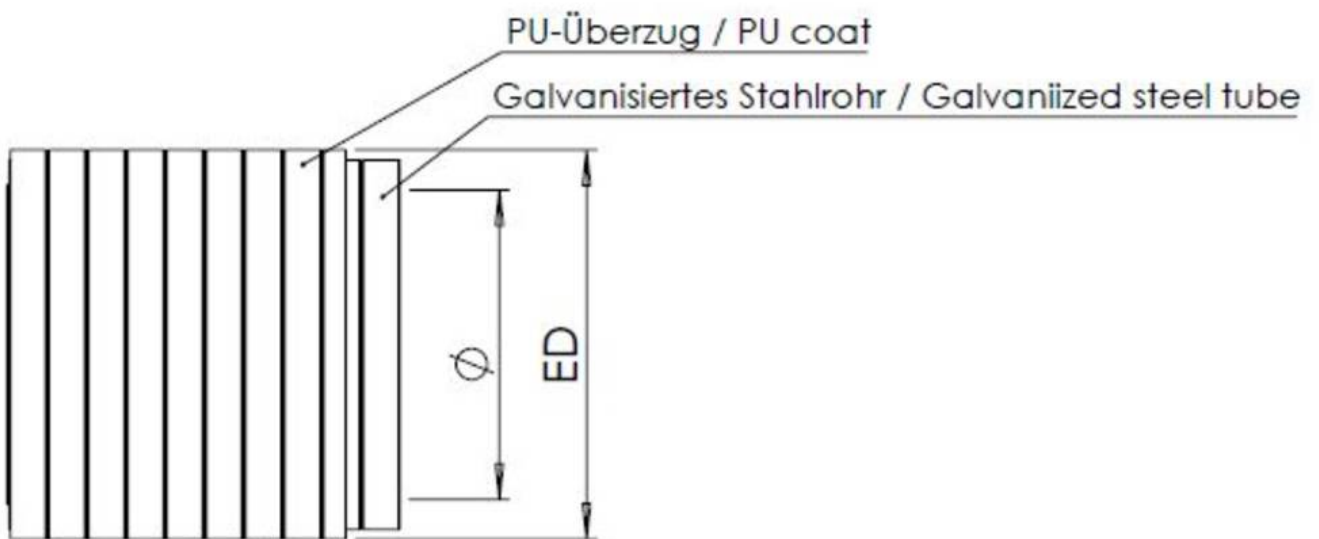

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com