


BMCG-PVC-C-BG-10

Schutzschlauch, Stahl verzinkt, PVC und verzinktes Stahlgeflecht ummantelt, NW10

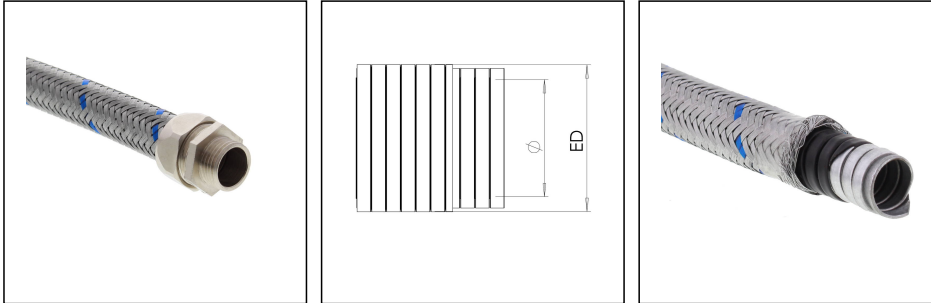

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.




Material	Stahl verzinkt
Rohrummantelung 1. Schicht	PVC
Rohrummantelung 2. Schicht	Stahldraht, verzinkt
Oberfläche	wellrohrartig
Schutzart	IP67
Einsatztemp. min	-15 °C
Einsatztemp. max	70 °C
Einsatzgebiete	Maschinen-Anlagenbau
NW	10
Außendurchmesser ED	15 mm
Ø Innen	10 mm
Biegeradius R	40 mm
Typ	BMCG-PVC-C-BG-10
WISKA-Bestellnr.	10109079
Verpackungseinheit	30 m
ETIM-Klasse	EC001179

Empfohlenes Zubehör

EMBMFS-S-10-16	10109089
-----------------------	----------

30.08.2021

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
 Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
 ☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209
 contact@wiska.de · www.wiska.com

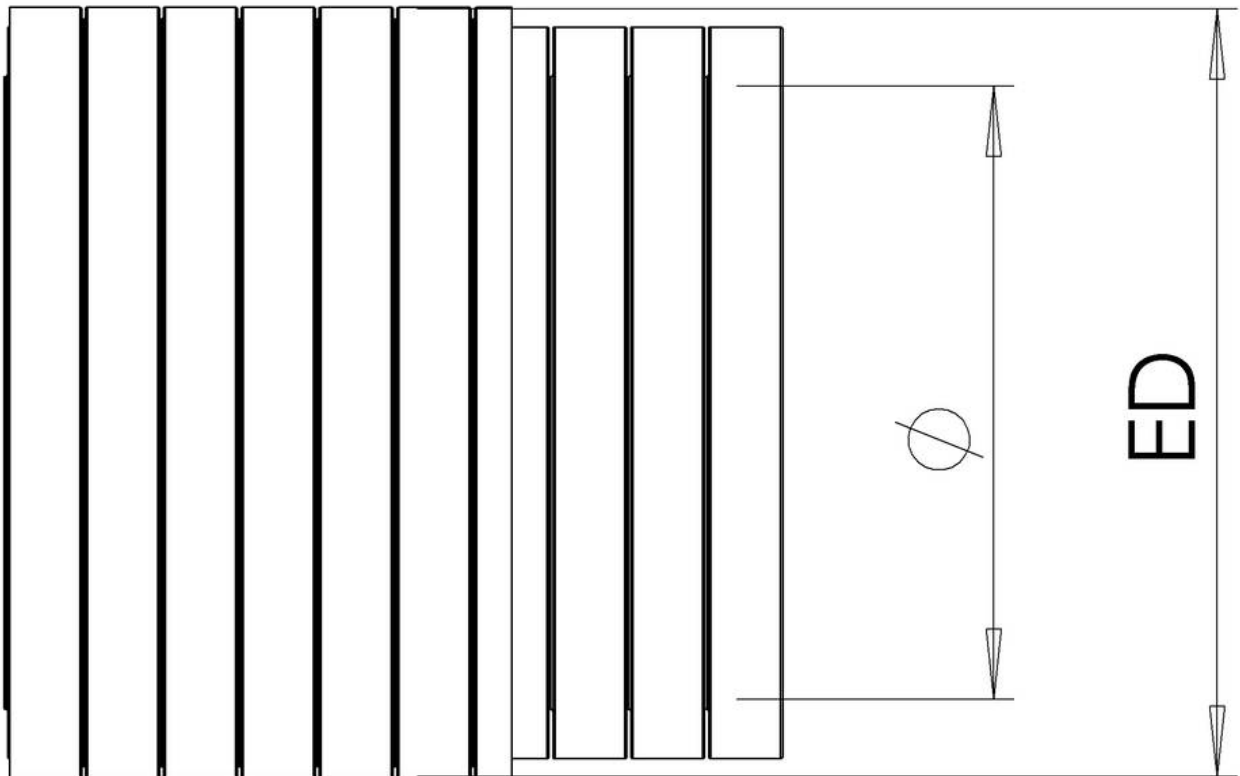

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com