


BMCG-PVC-C-BG-40

Schutzschlauch, Stahl verzinkt, PVC und verzinktes Stahlgeflecht ummantelt, NW40

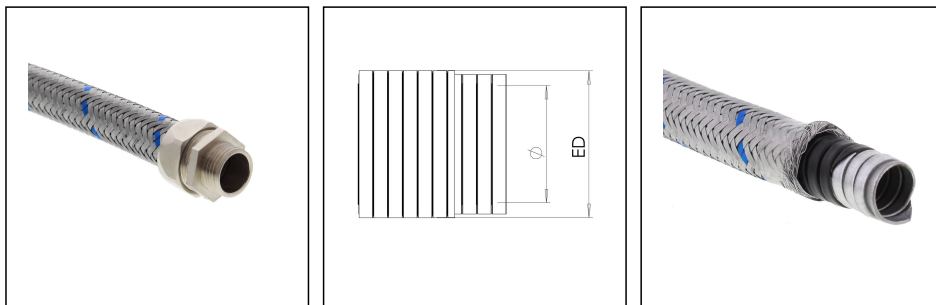

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Stahl verzinkt
Rohrummantelung 1. Schicht	PVC
Rohrummantelung 2. Schicht	Stahldraht, verzinkt
Oberfläche	wellrohrartig
Schutzart	IP67
Einsatztemp. min	-15 °C
Einsatztemp. max	70 °C
Einsatzgebiete	Maschinen-Anlagenbau
NW	40
Außendurchmesser ED	47,5 mm
Ø Innen	39,5 mm
Biegeradius R	160 mm
Typ	BMCG-PVC-C-BG-40
WISKA-Bestellnr.	10109085
Verpackungseinheit	25 m
ETIM-Klasse	EC001179

Empfohlenes Zubehör

EMBMFS-S-40-40	10109113
EMBMFS-S-40-50	10109115

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

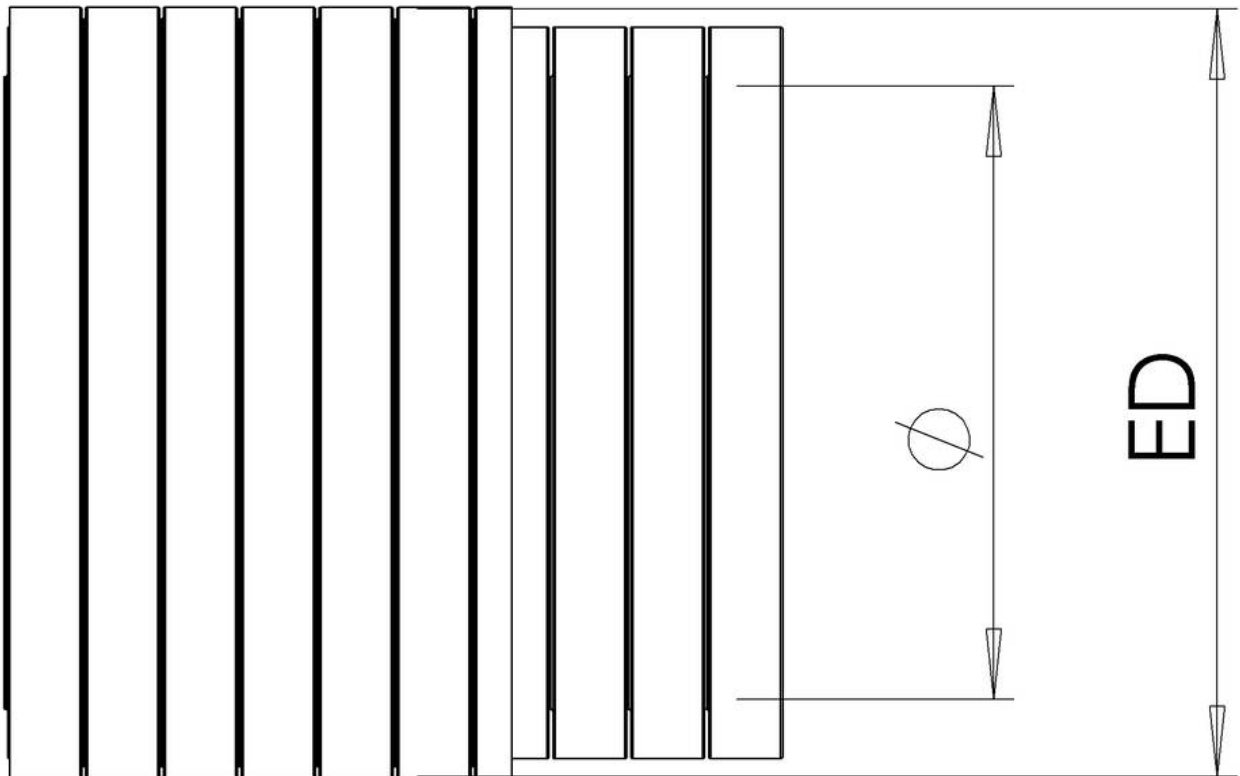

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com