


EMBMFS-C-21-25

Metall Schutzschlauchverschraubung Messing vernickelt, NW21/M25 wellrohrartig

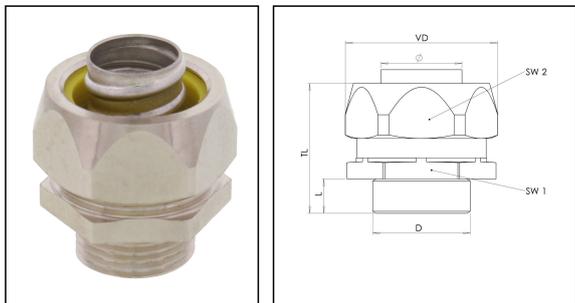

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Wellrohrverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	PA
Schutzart	IP67
Einsatztemp. min	-45 °C
Einsatztemp. max	145 °C
Einsatzgebiete	Schienenverkehrstechnik
NW	21
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Ø Verschluss VD	33 mm
Ø Innen	20,5 mm
Schlüsselweite SW1	33 mm
Schlüsselweite SW2	35 mm
Gesamtlänge TL	36,8 mm
Für Schutzschlauch	wellrohrartig
Typ	EMBMFS-C-21-25
WISKA-Bestellnr.	10109104
Verpackungseinheit	5
ETIM-Klasse	EC001180

Empfohlenes Zubehör

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

BMCG-PVC-C-21-BK	10109010
BMCG-PVC-C-21-LG	10109018
BMCG-PU-C-21-BK	10109058
BMCG-PU-C-21-BL	10109066
BMCG-PU-C-21-LG	10109074
BMCG-PVC-C-BG-21	10109082

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

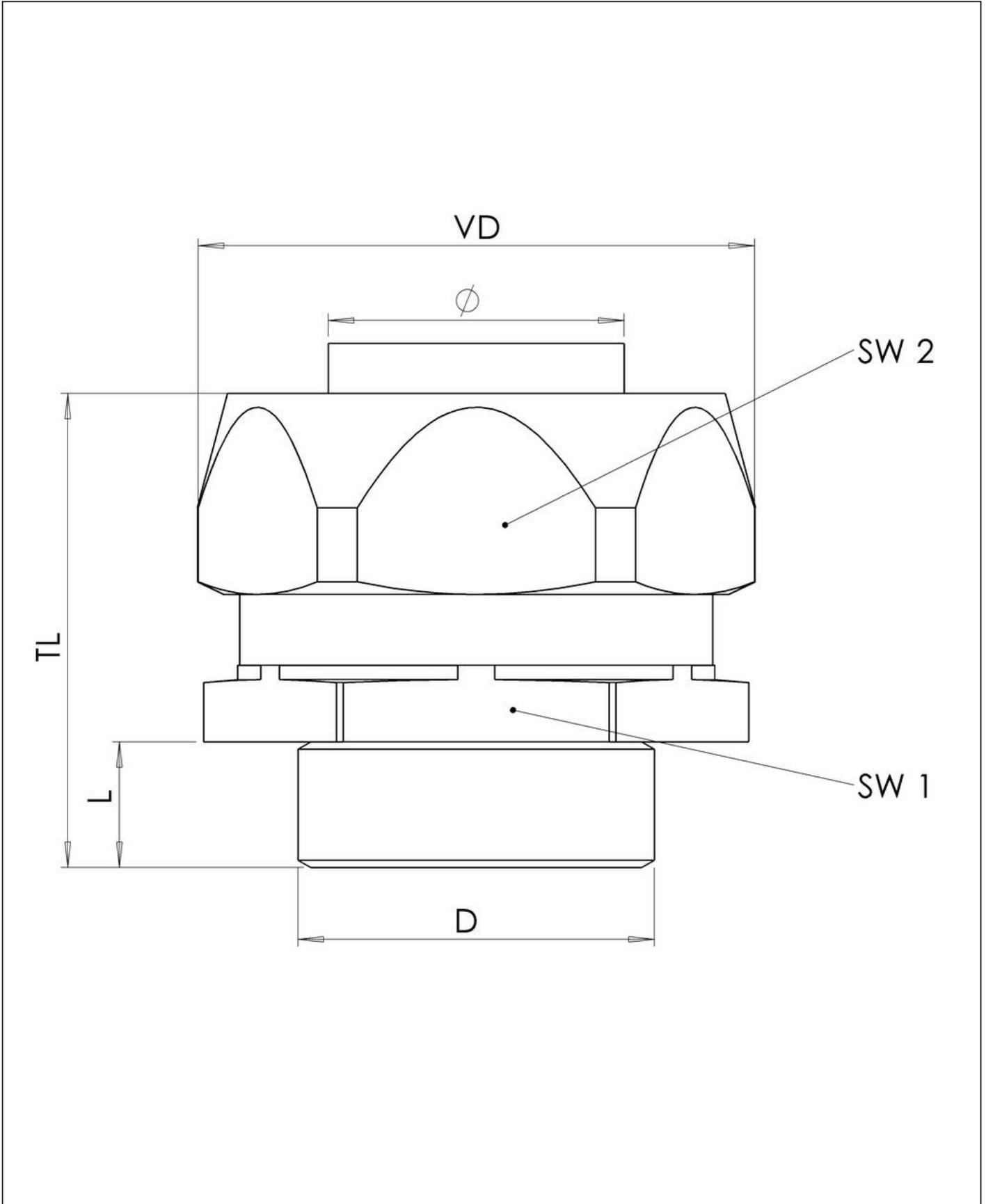

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com