


## BCA-S-07-BG

Wellrohr PA6 UL94-V0, RAL 7031, NW07

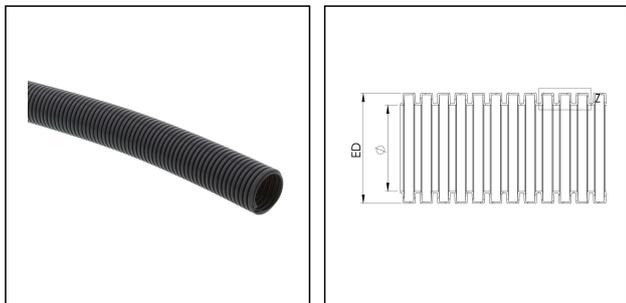

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



<b>Material</b>	PA6 UL94-V0
<b>Einsatztemp. min</b>	-40 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	140 °C
<b>Einsatzgebiete</b>	EN 45545 - Bahntechnik
<b>Produktfarbe</b>	RAL 7031
<b>NW</b>	7
<b>Außendurchmesser ED</b>	10 mm
<b>Ø Innen</b>	6,7 mm
<b>Profilweite A</b>	2,7 mm
<b>Breite B</b>	1,8 mm
<b>Biegeradius R</b>	24 mm
<b>Wandstärke S</b>	0,2 mm
<b>Ausführung</b>	Standard Profil
<b>UL 1696</b>	Nein
<b>Typ</b>	BCA-S-07-BG
<b>WISKA-Bestellnr.</b>	10109177
<b>Verpackungseinheit</b>	50 m
<b>ETIM-Klasse</b>	EC001177

### Empfohlenes Zubehör

<b>EBFS-07-12-BG</b>	10106844
<b>EMBFS-07-12-BG</b>	10106877
<b>BCC-07-BG</b>	10106930

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

**EBF90-07-12-BG**

10106966

**EMBF90-07-12-BG**

10106998

30.08.2021


Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)

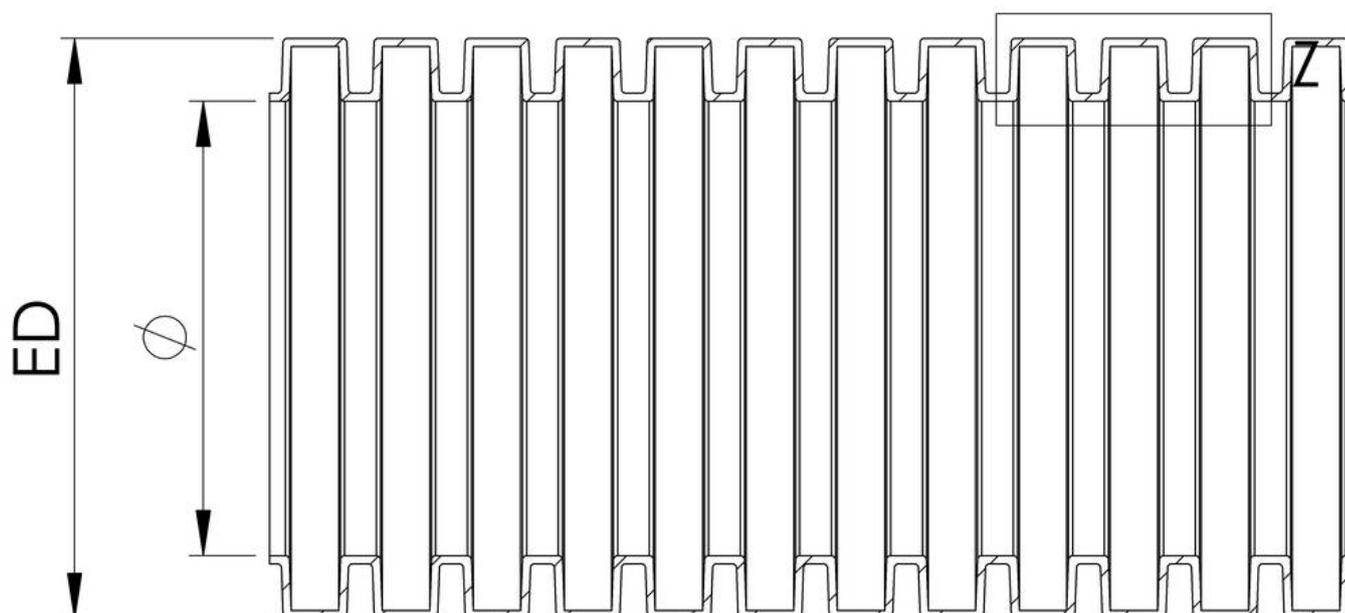

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com