


WHK 608A

Abzweigkasten 108x98x57mm, Kunststoff, RAL 7035

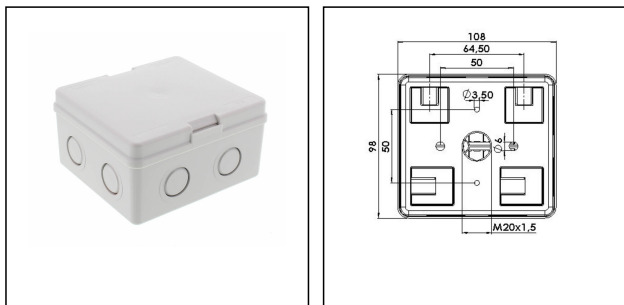

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



| | |
|--------------------------------|---|
| Material | Polystyrol |
| Einsatztemp. min | -20 °C |
| Einsatztemp. max | 60 °C |
| Installationstemperatur | -5 °C - 60 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Spannung | 400 V |
| Ø Kabel min | 5 mm |
| Ø Kabel max | 13 mm |
| Außenmaße LxBxH | 108 x 98 x 57 mm |
| Für Kabelverschraubung |  |
| Produktfarbe | RAL 7035 |
| WISKA-Bestellnr. | 10105991 |
| Typ | WHK 608A |
| Verpackungseinheit | 5 |

Zusatzinformation:

Inkl. 5 Potentialausgleichsabdeckungen
und 3 Rohranschlussstutzen


Empfohlenes Zubehör

| | |
|---|----------|
| MP-S Montageplatte klein COMBI / WHK | 10105774 |
| MP-L Montageplatte groß COMBI / WHK | 10105775 |

30.08.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

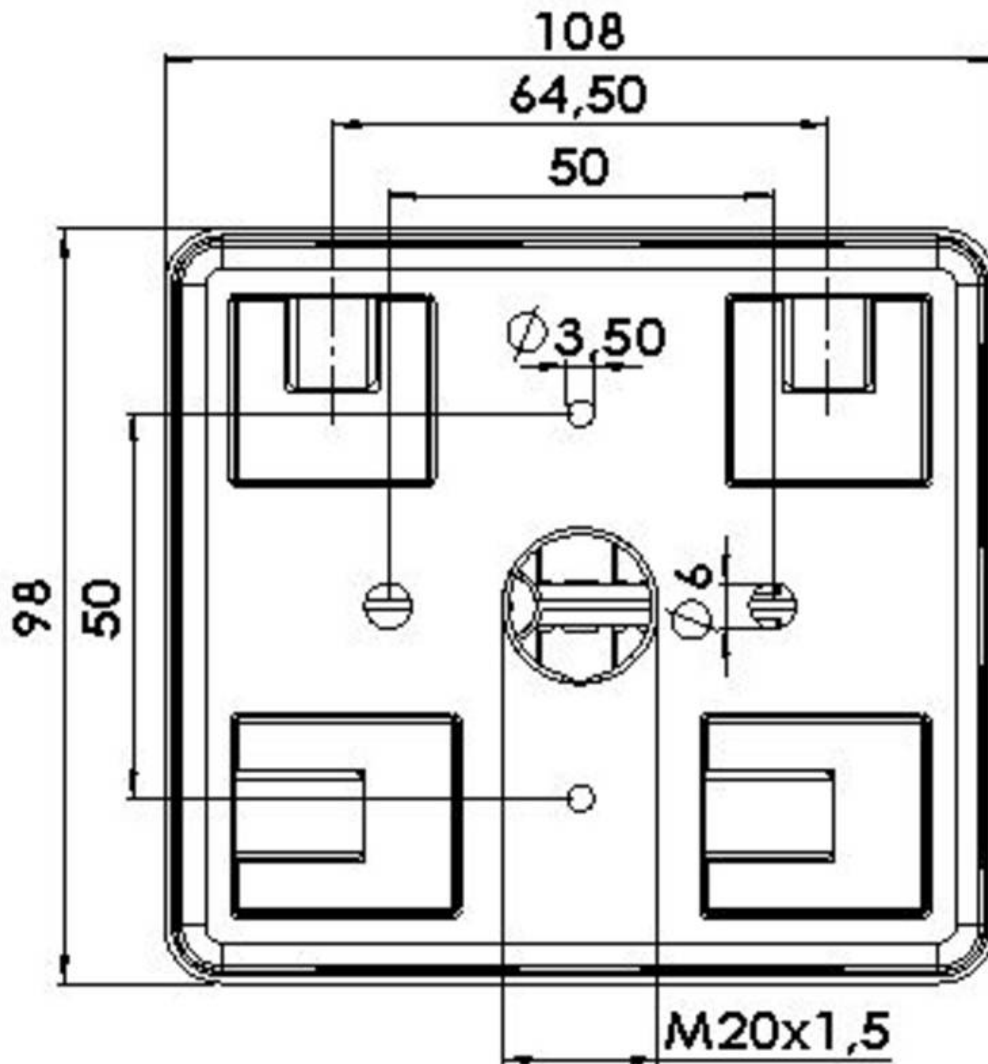

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com