


EBFSI-17-25-BK

Adapter als Innengewinde, Kunststoff, RAL 9005, NW 17-M25

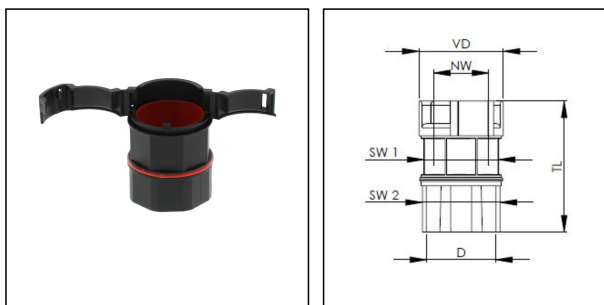

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



BRACE

hategen



Material Wellrohrverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Anschlussgewinde	Polyamid UL94-V0
Material Dichtung	TPU
Schutzart	IP68
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
NW	17
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	12,5 mm
Ø Verschluss VD	32,7 mm
Schlüsselweite SW1	27 mm
Schlüsselweite SW2	28 mm
Gesamtlänge TL	47,5 mm
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	EBFSI-17-25-BK
Bestellnr. RAL 9005	10109742
Verpackungseinheit	50
ETIM-Klasse	EC001176

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

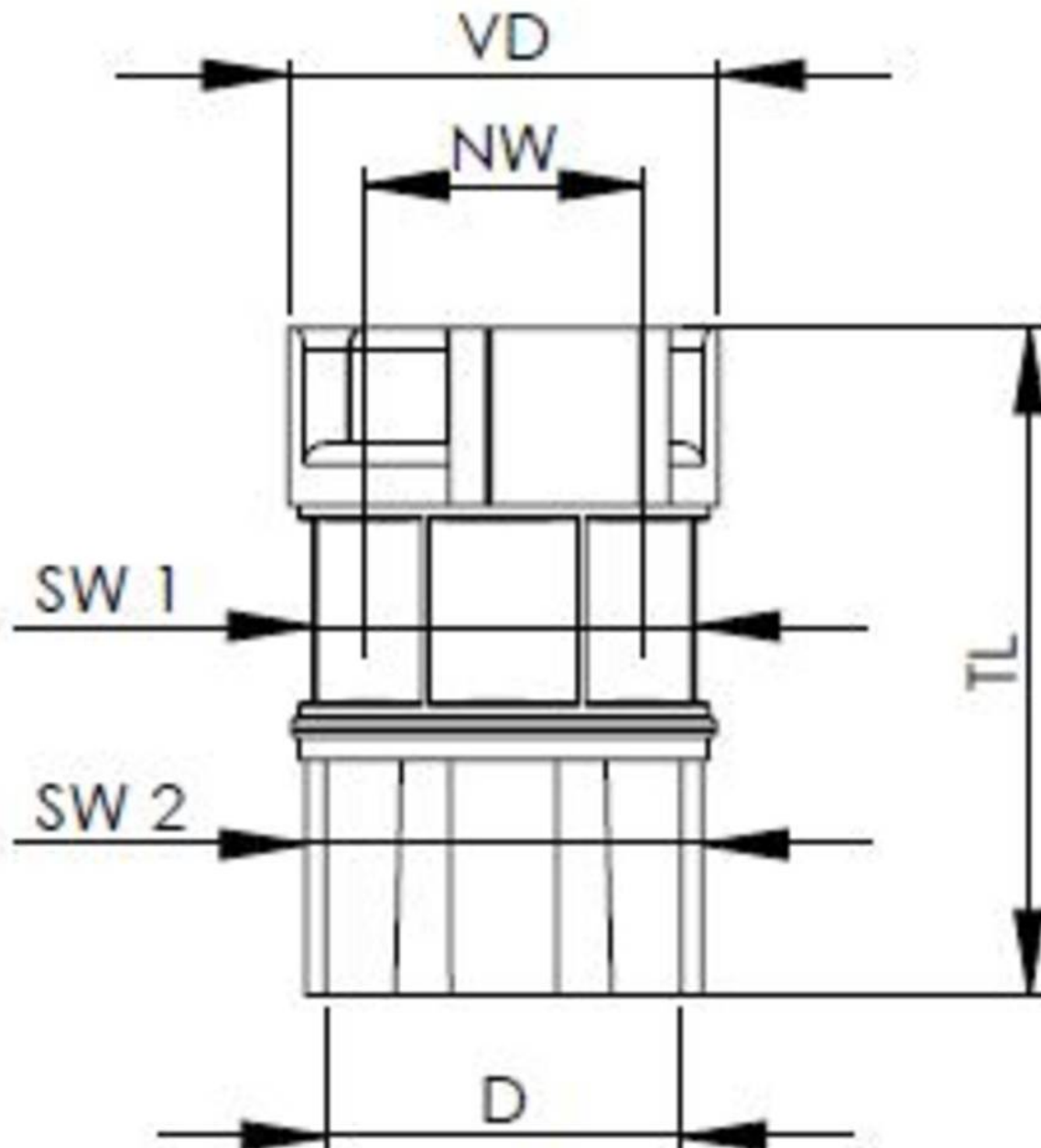

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten