

 
COMBI 308 LG / 3-221-413

Abzweigkasten 85x85x51mm, Kunststoff, RAL 7035, mit Klemmeinsatz WAGO



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Polypropylen
Material Dichtung	TPE
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Installationstemperatur	-5 °C - 60 °C
Schutzart	IP66 / IP67
Glühdrahtprüfung	750 °C
Spannung	400 V
Bemessungsquerschnitt	4 mm ²
Befestigung	4 innenliegende Öffnungen
Ø Kabel min	3 mm
Ø Kabel max	12 mm
Außenmaße LxBxH	85 x 85 x 51mm
Typ Kabeleinführungen	M 20 x 1,5
Für Kabelverschraubung	
Produktfarbe	RAL 7035
WISKA-Bestellnr.	10110403
Typ	COMBI 308 LG / 3-221-413
Verpackungseinheit	5
ETIM-Klasse	EC002600

Zusatzinformation:

IP 66: bei Nutzung der Membraneinführung

IP 67: bei Nutzung der Gewindeinführung mit Hilfe einer ESKV

Ausstattung:

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

- 8 M20 Membran- und Gewindeeinführungen
- 4 unverlierbare Deckelschrauben
- inklusive Schnellmontagebügel
- inklusive Klemmenträger auf Schnellmontageplatte montiert +
3x WAGO 221-413 lose beigelegt

Befestigung:

Mit Schnellmontagebügel oder 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches

Ersatzteile

SP-KT-W 221/CSM-3x221-413

22001114

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany


☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

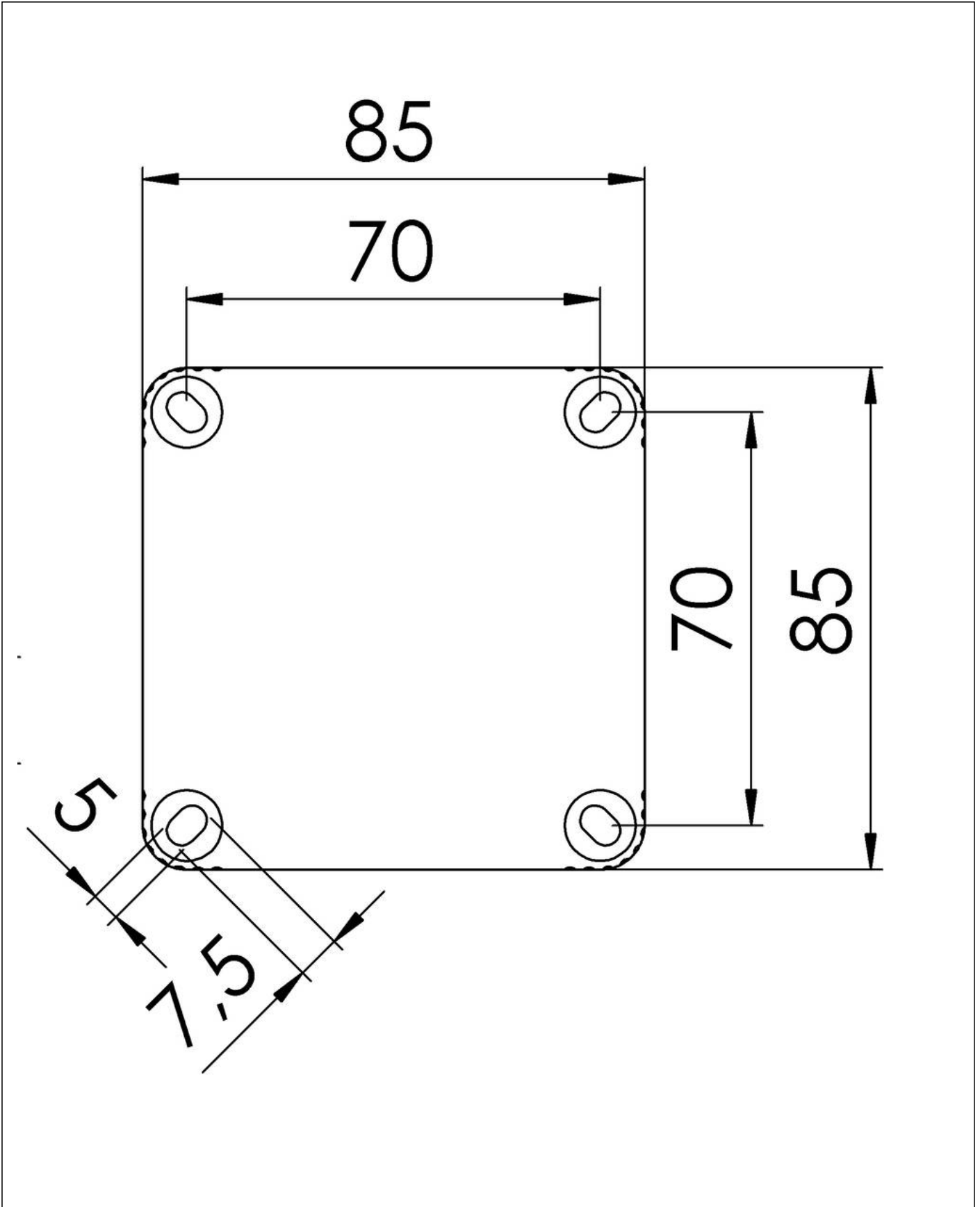

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

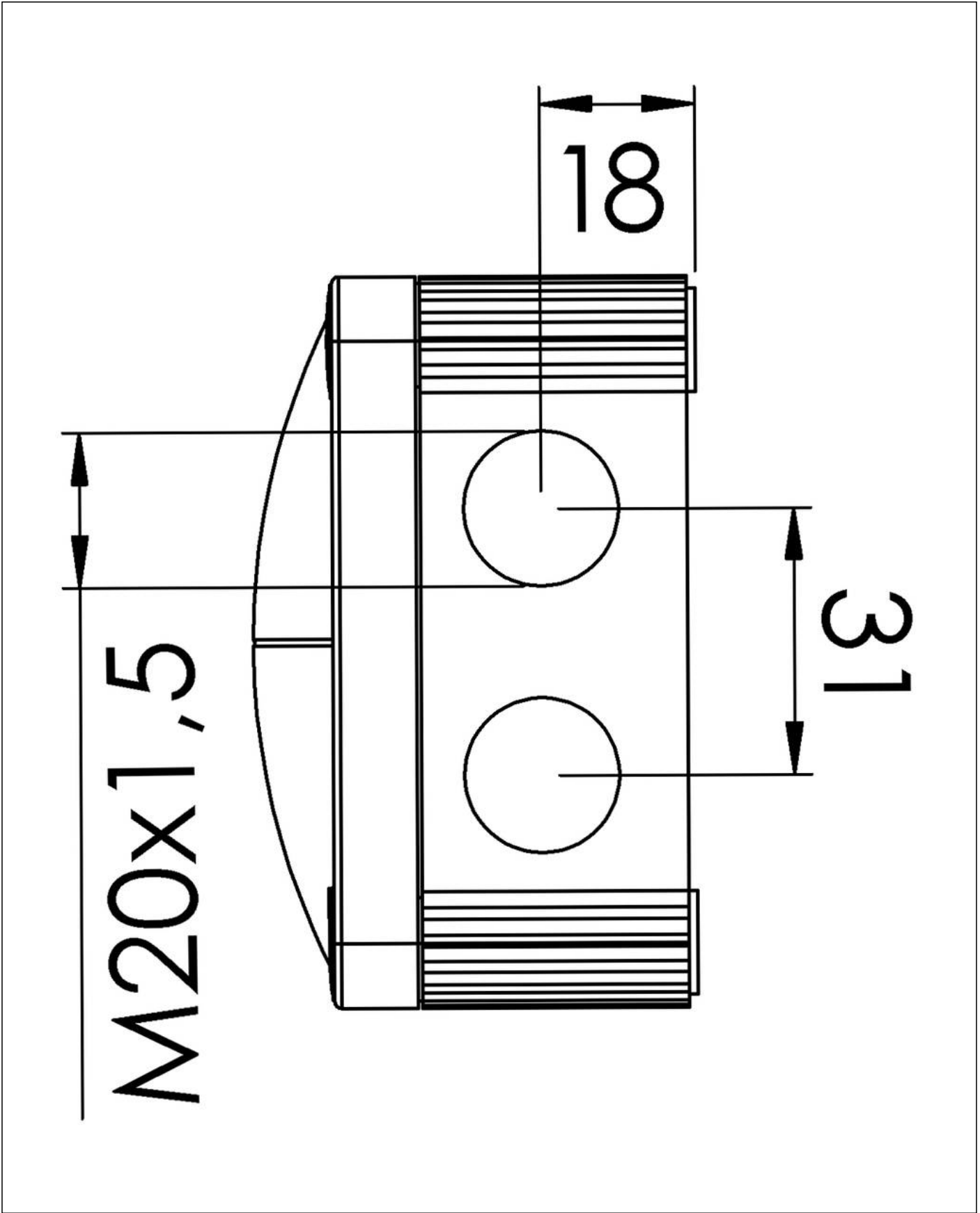

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com