


Expression Home XP-2150



DATENBLATT / BROSCHÜRE

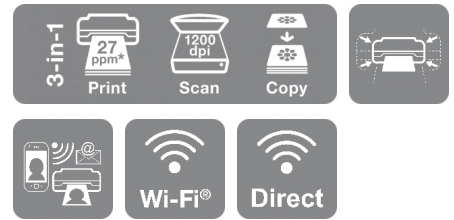

Sparen Sie Zeit, Geld und Platz mit diesem kompakten Multifunktionsdrucker mit separaten Einzelpatronen und mobilem Drucken.

Sie suchen einen preisgünstigen, eleganten und benutzerfreundlichen Drucker? Dann ist der XP-2150 genau das Richtige für Sie. Er ist außerdem sehr kompakt, liefert klare und brillante Ausdrücke und bietet über Wi-Fi, Wi-Fi Direct und eine Reihe von kompatiblen Epson Apps Funktionen zum mobilen Drucken.

Kompakt und elegant

Dieses preisgünstige Modell nimmt äußerst wenig Platz ein und vereint Druck-, Scan- und Kopierfunktionen in einem Gerät.

Einfache Bedienung

Mit einer Reihe einfach zu bedienender Funktionen ermöglicht der XP-2150 das Drucken und Scannen über Wi-Fi sowie das Drucken ohne WLAN-Router mithilfe von Wi-Fi Direct und ist darüber hinaus sehr flexibel einsetzbar.

Ideal zur Nutzung mit Smart-Geräten


Drucken, scannen und mehr, direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet mit der Epson Smart-Panel-App¹. Mit der Epson Creative Print-App können Sie zudem Fotos direkt von Facebook aus drucken, Grußkarten erstellen und vieles mehr.

Kostengünstige Lösung

Die vier separaten Einzelpatronen der 603-Tintenserie von Epson garantieren zuverlässig ein gestochen scharfes Druckergebnis mit lebendigen Farben bei minimalen Kosten. Mit einer Kombination aus schwarzer Pigmenttinte und farbstoffbasierten Farbtinten liefert dieser Drucker hervorragende Ergebnisse und reduziert zusätzlich Ihre Druckkosten dank günstiger Einzelpatronen in Standard- und XL-Ausführung.

PRODUKTMERKMALE

- **Kompakter Multifunktionsdrucker**
Sparen Sie Geld, Platz und Zeit
- **Einfaches mobiles Drucken**
Drucken Sie ganz einfach direkt vom Smartphone oder Tablet¹
- **Separate Einzelpatronen**
Sparsam, da nur die verbrauchten Tinten ersetzt werden müssen
- **Wi-Fi und Wi-Fi Direct**
Kabelloses Drucken mit oder ohne Netzwerk

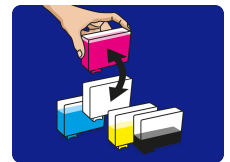

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	Epson Micro Piezo™-Druckkopf
Tintentechnologie	Pigmenttinte Schwarz und Farbstofftinten
Druckauflösung	5.760 x 1.440 dpi
Düsenkonfiguration	180 Düsen Schwarz, 59 Düsen pro Farbe

DRUCK

Druckgeschwindigkeit	8 Seiten/Min Schwarzweiß, 4 Seiten/Min Farbe
ISO/IEC 24734	
Maximale Druckgeschwindigkeit	27 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 15 Seiten/Min Farbe (Normalpapier), 42 Sekunden pro Foto (10 x 15 cm) (Epson Premium Glossy Photo Paper)
Farben	Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta

Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter <http://www.epson.eu/testing>.

SCANNEN

Scanauflösung	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Anzahl der Papierfächer	1
Papierformate	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag), Letter Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9
Duplex	Manuell
Seitenrand	0 mm oben, 0 mm rechts, 0 mm unten, 0 mm links (Wo Rand festgelegt ist. Sonst: 3 mm oben, links, rechts und unten)
Papierfachkapazität	100 Blatt Standard, 20 Seiten Fotopapier
Medienverarbeitung	Randlosdruck, Manueller Duplexdruck

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	12 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,8 W (Energiesparmodus), 4,6 W (Betriebsbereit), 0,3 W (ausgeschaltet)
Abmessungen	390 x 300 x 146 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	4 kg
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Enthaltene Software	Epson Easy Photo Print, Epson Scan 2
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver)
Farben	Schwarz

WEITERE FUNKTIONEN

Features	Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Foto-Optimierung
----------	--

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Carry-in Optionale Garantieverlängerung verfügbar
----------	--

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CH02407
Barcode	8715946698595
Ursprungsland	Thailand



Expression Home XP-2150

LIEFERUMFANG

- Separate Einzelpatronen
- Software (CD)
- Aufstellanleitung
- Stromkabel
- Hauptgerät
- Garantiedokument

KOMPATIBLE TINTENPATRONEN



TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT



Seestern 603 Seestern 603XL

●	150 Seiten*	500 Seiten*
● ● ●	130 Seiten*	350 Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

1. – Für Epson Smart Panel und Epson Creative Print ist eine WLAN-Verbindung erforderlich.
2. Für Epson Email Print und Epson Remote Print Driver ist eine Internetverbindung erforderlich. Weitere Informationen zu den unterstützten Sprachen und Geräten finden Sie unter www.epson.de/connect, www.epson.at/connect bzw. www.epson.ch/connect.

EPSON®