


# Expression Home XP-3150



## DATENBLATT / BROSCHÜRE

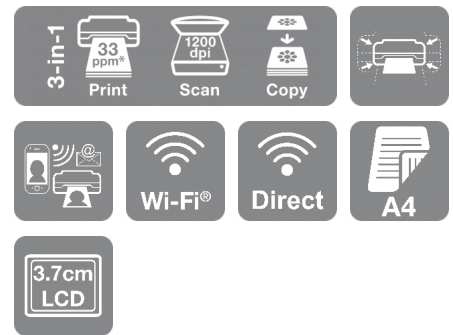

Sparen Sie mit diesem kompakten Multifunktionsdrucker Geld, Platz und Zeit – mit beidseitigem DIN A4-Druck, separaten Einzelpatronen und mobilem Drucken.

Sie suchen einen preisgünstigen, eleganten und benutzerfreundlichen Drucker? Dann ist der XP-3150 genau das Richtige für Sie. Er ist außerdem sehr kompakt, liefert klare und brillante Ausdrücke und bietet über Wi-Fi, Wi-Fi Direct und eine Reihe von kompatiblen Epson-Apps-Funktionen zum mobilen Drucken.

### Kompakt und elegant

Dieses preisgünstige Modell nimmt äußerst wenig Platz ein und vereint Druck-, Scan- und Kopierfunktionen in einem Gerät.

### Einfache Bedienung

Mit einer Reihe einfach zu bedienender Funktionen ermöglicht der XP-3150 das Drucken und Scannen über Wi-Fi sowie das Drucken ohne WLAN-Router mithilfe von Wi-Fi Direct und ist darüber hinaus sehr flexibel einsetzbar. Durch das 3,7-cm-Farbdisplay können Sie auch problemlos ohne Computer drucken und kopieren. Das beidseitige Drucken verringert Ihren Papierverbrauch.

### Flexible WLAN-Konnektivität


Drucken, scannen und mehr, direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet mit der Epson Smart-Panel-App<sup>1</sup>. Mit der Epson Creative Print-App können Sie zudem Fotos direkt von Facebook aus drucken, Grußkarten erstellen und vieles mehr.

### Kostengünstige Lösung

Die vier separaten Einzelpatronen der 603-Tintenserie von Epson garantieren zuverlässig ein gestochen scharfes Druckergebnis mit lebendigen Farben bei minimalen Kosten. Mit einer Kombination aus schwarzer Pigmenttinte und farbstoffbasierten Farbtinten liefert dieser Drucker hervorragende Ergebnisse und reduziert zusätzlich Ihre Druckkosten dank günstiger Einzelpatronen in Standard- und XL-Ausführung.

## PRODUKTMERKMALE

- **Kompakter Multifunktionsdrucker**  
Sparen Sie Geld, Platz und Zeit
- **Einfaches mobiles Drucken**  
Drucken Sie ganz einfach direkt vom Smartphone oder Tablet<sup>1</sup>
- **Separate Einzelpatronen**  
Sparsam, da nur die verbrauchten Tinten ersetzt werden müssen
- **Wi-Fi und Wi-Fi Direct**  
Kabelloses Drucken mit oder ohne Netzwerk
- **Beidseitiger Druck in DIN A4**  
Automatisches beidseitiges Drucken zur Verringerung des Papierverbrauchs

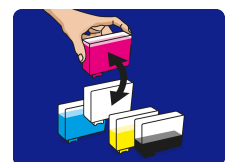

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Druckmethode	Epson Micro Piezo™-Druckkopf
Tintentechnologie	Pigmenttinte Schwarz und Farbstofftinten
Druckauflösung	5.760 x 1.440 dpi

DRUCK	
Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734	10 Seiten/Min Schwarzweiß, 5 Seiten/Min Farbe
Maximale Druckgeschwindigkeit Farben	42 Sekunden pro Foto (10 x 15 cm) (Epson Premium Glossy Photo Paper), 33 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 15 Seiten/Min Farbe (Normalpapier) Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> .	

SCANNEN	
Scanauflösung	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)

PAPIERSPEZIFIKATIONEN	
Anzahl der Papierfächer	1
Papierformate	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag), Letter Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9
Duplex	Ja (DIN A4, Normalpapier)
Seitenrand	0 mm oben, 0 mm rechts, 0 mm unten, 0 mm links (Wo Rand festgelegt ist. Sonst: 3 mm oben, links, rechts und unten)
Papierfachkapazität	100 Blatt Standard, 20 Seiten Fotopapier
Medienverarbeitung	Automatischer Duplexdruck (DIN A4, Normalpapier), Randlosdruck

ALLGEMEINES	
Energieverbrauch	5 W (Betriebsbereit), 0,3 W (ausgeschaltet), 12 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,8 W (Energiesparmodus)
Abmessungen	375 x 300 x 170 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	4,3 kg
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Enthaltene Software	Epson Easy Photo Print, Epson Scan 2
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint
Farben	Schwarz

WEITERE FUNKTIONEN	
LC-Display	Typ: Farbe, Diagonale: 3,7 cm
Features	Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Foto-Optimierung

SONSTIGES	
Garantie	12 Monate Carry-in Optionale Garantieverlängerung verfügbar

## LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CG32407
Barcode	8715946698182
Ursprungsland	Indonesien



Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Expression Home XP-3150

### LIEFERUMFANG

- Software (CD)
- Aufstellanleitung
- Stromkabel
- Hauptgerät
- Separate Einzelpatronen
- Garantiedokument

### KOMPATIBLE TINTENPATRONEN



### TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT



Seestern 603 Seestern 603XL

●	150 Seiten*	500 Seiten*
● ● ●	130 Seiten*	350 Seiten*

\* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

1. Für Epson Smart Panel und Epson Creative Print ist eine WLAN-Verbindung erforderlich.
2. Für Epson Email Print und Epson Remote Print Driver ist eine Internetverbindung erforderlich. Weitere Informationen zu den unterstützten Sprachen und Geräten
3. finden Sie unter [www.epson.de/connect](http://www.epson.de/connect), [www.epson.at/connect](http://www.epson.at/connect) bzw. [www.epson.ch/connect](http://www.epson.ch/connect).

**EPSON®**