

Expression Photo XP-8700



DATENBLATT / BROSCHÜRE



Farbtinte Holen Sie zu Hause das Beste aus Ihren Fotos heraus – mit diesem kompakten Multifunktionsdrucker mit flexiblen mobilen Anschlüssen und hochwertigen Tinten in sechs Farben.

Der Expression Photo XP-8700 ist die ideale Lösung, wenn Sie einen DIN A4-Drucker sowohl für tägliche Dokumente als auch für hochwertige Hochglanzfotos wünschen. Der Drucker bietet mobiles Drucken, einen großen Touchscreen und zwei Papierfächer und macht so die täglichen Aufgaben zum Kinderspiel.

Kompakter Multifunktionsdrucker

Holen Sie das Beste aus Ihren Fotos heraus – mit diesem DIN A4-Multifunktionsdrucker, der dank seinem kompakten und eleganten Design perfekt in jedes Zuhause passt.

Vielseitig und benutzerfreundlich

Mit dem großen Touchscreen (10,9 cm) lassen sich Fotos direkt von einer externen Speicherkarte ganz praktisch drucken. Dank der beiden Papierfächer auf der Vorderseite (für Papier in DIN A4 und im Fotoformat) und dem speziellen Medieneinzug für dickere Medien auf der Rückseite wechseln Sie ganz einfach zwischen verschiedenen Papierformaten. Dieses Modell unterstützt auch den Direktdruck auf kompatible CDs und DVDs sowie beidseitigen Druck im Format DIN A4. Profitieren Sie außerdem von dem ausfahrbaren Ausgabefach und der automatischen Einschaltfunktion für noch mehr Bedienkomfort.

Flexible WLAN-Konnektivität


Drucken, scannen und mehr, direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet mit der Epson Smart-Panel-App¹. Mit der Epson Creative-Print-App können Sie zudem Fotos direkt von Facebook aus drucken, Grußkarten erstellen und vieles mehr.

Claria Photo HD-Tinte

Drucken Sie professionelle Hochglanzfotos mit der Claria Photo HD-Tinte. Sowohl Fotoliebhaber als auch semiprofessionelle Fotografen werden die Qualität des Claria Photo HD-Tintensets mit separaten Einzelpatronen in sechs Farben zu schätzen wissen. Bei der Entwicklung dieser hochwertigen Tinte stand die Haltbarkeit im Vordergrund. Die Ausdrücke können Sie im Fotoalbum bis zu 300 Jahre aufbewahren².

PRODUKTMERKMALE

- **Kompakt und vielseitig**
Geringe Standfläche, beidseitiger Druck in DIN A4 und CD/DVD-Druck
- **Claria Photo HD-Tinten in sechs Farben**
Hochwertige, langlebige Hochglanzfotos
- **Wi-Fi und Wi-Fi Direct**
Kabelloses Drucken mit oder ohne Netzwerk
- **Einfaches mobiles Drucken**
Drucken Sie ganz einfach direkt vom Smartphone oder Tablet¹
- **Zwei Papierkassetten**
Eine für DIN-A4-Papier und eine zweite für Fotopapier

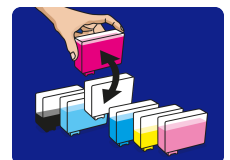

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	Epson Micro Piezo™-Druckkopf
Minimale Tröpfchengröße	1,5 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie
Tintentechnologie	Claria™ Photo HD Ink
Druckauflösung	5.760 x 1.440 dpi
Düsenkonfiguration	180 Düsen Schwarz, 180 Düsen pro Farbe

DRUCK

Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734	9,5 Seiten/Min Schwarzweiß, 9 Seiten/Min Farbe
Maximale Druckgeschwindigkeit Farben	10 Sekunden pro Foto (10 x 15 cm) (Epson Premium Glossy Photo Paper), 32 Seiten/Min Farbe (Normalpapier), 32 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier) Schwarz, Cyan, Light Cyan, Gelb, Magenta, Light Magenta
Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter http://www.epson.eu/testing .	

SCANNEN

Scanauflösung	1.200 dpi x 4.800 dpi (horizontal x vertikal)
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Anzahl der Papierfächer	2
Papierformate	Legal, Letter, 16:9, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, No. 10 (Umschlag), DL (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), B5 (17,6x25,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm
Duplex	Ja (DIN A4, Normalpapier)
Seitenrand	0 mm oben, 0 mm rechts, 0 mm unten, 0 mm links (Wo Rand festgelegt ist. Sonst: 3 mm oben, links, rechts und unten)
Papierfachkapazität	100 Blatt Standard, 20 Seiten Fotopapier
Medienverarbeitung	Automatischer Duplexdruck (DIN A4, Normalpapier), Randlosdruck, CD/DVD-Druck, Papierweg für Spezialmedien auf der Rückseite, Thick Media Support

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	7,2 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), 20 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,7 W (Energiesparmodus)
Abmessungen	349 x 340 x 142 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	6,8 kg
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Enthaltene Software	Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan 2
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Apple AirPrint, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)
Farben	Schwarz

WEITERE FUNKTIONEN

LC-Display	Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale: 10,9 cm
------------	---

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Carry-in Optionale Garantieverlängerung verfügbar
----------	--

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CK46402
Barcode	8715946699004
Ursprungsland	Indonesien



Expression Photo XP-8700

LIEFERUMFANG

- Software (CD)
- Aufstellanleitung
- Stromkabel
- Hauptgerät
- Separate Einzelpatronen
- Garantiedokument

KOMPATIBLE TINTENPATRONEN



TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT

	Eichhörnchen 378	Eichhörnchen 378XL
●	240 Seiten*	500 Seiten*
● ● ● ● ●	360 Seiten*	830 Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

1. Für Epson Smart Panel und Epson Creative Print ist eine WLAN-Verbindung erforderlich.
2. Für Epson Email Print, Epson Scan-to-Cloud und Epson Remote Print Driver ist
3. eine Internetverbindung erforderlich. Weitere Informationen zu den unterstützten Sprachen und Geräten
4. finden Sie unter www.epson.de/connect, www.epson.at/connect bzw. www.epson.ch/connect.
5. Die Langlebigkeit des Drucks basiert auf beschleunigten Testmethoden von Drucken auf speziellen Medien, die in Archivierungshüllen in einem Fotoalbum aufbewahrt wurden. Die tatsächliche Haltbarkeit variiert je nach Medium, Lichtintensität, Luftfeuchtigkeit, Ausstellungs- und Umgebungsbedingungen. Epson garantiert nicht für die Langlebigkeit der Ausdrucke.