


XORO PTL 1012 (XOR400518)

10,1“ (25.6 cm) Tragbarer Fernseher integriertem DVB-T2 Tuner, H.265/HEVCDekoder, PVR Ready Funktion, Mediaplayer & aktiver Magnetfuß-Teleskopantenne

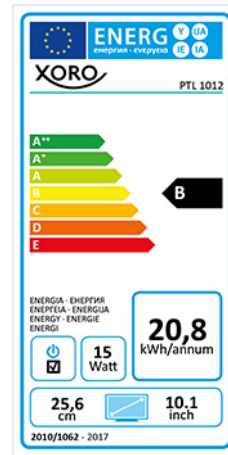

- 10,1“ (25.6 cm) tragbarer Fernseher mit 16:9 Seitenverhältnis (1024 x 600 Pixel)
- Empfängt unverschlüsseltes digitales Antennenfernsehen (DVB-T2)
- Empfängt SD, HD und FullHD-Sender (MPEG2/h.264/h.265 HEVC)
- Integrierter stufenlos einstellbarer Standfuß und Gewindebuchse
- Integrierter wieder aufladbarer Lithium Akku für bis zu 4 Stunden Fernsehgenuss unterwegs
- Gerät kann alternativ auch mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden
- Mitgelieferte aktive Magnetfuß-Teleskopantenne
- Anschluss einer externen DVB-T2 Antenne alternativ möglich
- Leistungsfähiger USB 2.0 / MicroSD HD Mediaplayer
- Videotext, EPG (Elektronische Programmführer), Stereo Lautsprecher, Kopfhöreranschluss
- Aufnahmefunktion auf USB 2.0 Massenspeicher, Videotext, EPG (Elektronische Programmführer)
- Stereo Lautsprecher, Kopfhöreranschluss
- AV IN Anschluss, bspw. für den Anschluss eines externen DVD Players

Allgemeine Daten

Marke:	XORO
Modellbezeichnung:	XORO PTL 1012
Energieeffizienzklasse:	B
Bildschirmgröße:	25.6 cm / 10.1“
Leistungsaufnahme (Betrieb):	15 Watt
Jährlicher Energieverbrauch (kWh):	20.8 kWh (Bei vier Stunden täglichen Betriebes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.)
Leistungsaufnahme (Standby):	< 0,5 Watt
Leistungsaufnahme (Ausgeschaltet):	0 Watt
Bildschirmauflösung:	1024 x 600 Pixel, 16:9 Seitenverhältnis
Panel-Typ:	LCD
Spannungsversorgung:	9V/ 1.5A DC über mitgeliefertes Netzteil (AC 100~240 V, 50/60 Hz)
Akku:	4800mAh / 7.4V Lithium
Laufzeit:	Je nach Nutzung, ca. 4 Stunden
Abmessungen/Gewicht:	270 x 27 x 166 mm 790g (mit Fernbedienung)

Audio

Audio-Ausgabe: 2x 2 W RMS (Stereo)

Decoder

Videodekodierung: MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)

DVB-T2 Empfänger

Tuner: DVB-T, DVB-T2
Empfang: VHF (174-230MHz), UHF (470-862MHz)
Impedanz: 75Ohm
Speicherplätze: 400 Sender
Funktionen: EPG (Elektronischer Programmführer)
Videotext, Untertitel, Sleeptimer, Ein/Ausschalttimer
Antennenversorgung: 5V Spannungsversorgung für Antenne zuschaltbar

DVB-S2 Empfänger

Favoritengruppen: 1

Anschlüsse

Audio/Video: Analoger Audio/Video Eingang (AV IN)
Kopfhörerausgang
Antenne: Digital DVB-T/T2, IEC 75Ohm
Andere: USB 2.0
MicroSD Kartenschacht bis max. 32 GB

Media Player

Speichermedien: USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Container: DIVX, AVI, VOB, MPEG-4, MKV
Bilder: JPEG, BMP, PNG
Audio Codecs: MP3, WMA
Video Codecs: MPEG1, MPEG2, MPEG4

Betriebsbedingungen

Temperatur: 0°C – 40°C
Feuchtigkeit: < 90% (nicht kondensierend)

Handelsdaten

Abmessungen OVP: 374 x 77 x 200 mm
Gewicht OVP: 998 g
Exportkartonmaße: 390 x 395 x 425 mm
Exportkartongewicht: 13,5 kg
Verpackungseinheit: 10 Stück
EAN: 4260427612170
Artikelnummer: XOR400518

Lieferumfang

Lieferumfang: XORO PTL 1012
Fernbedienung
Bedienungsanleitung
AV Kabel
Kopfhörer
KFZ Adapterkabel

Auszeichnungen



Teleskopantenne mit Magnetfuß
Batterien
Netzteil

