

Produktdatenblatt | Steuerung (Allgemein)


Artikelnummer:	DALD6724150VS
Serie:	
EAN:	4037293029209
Zolltarifnummer:	85371098990



Artikelbeschreibung

DALI Dimmer-Empfänger inkl. Netzgerät ■ IP67 ■
100-240 V/AC ■ Output: 6,25A ■ 100-240 V/AC ■ 0,1-150W

DALI-Dimmer-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Unicolor-Leuchten mit manueller oder automatischer DALI Adressen Einstellung. Ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Empfänger gleichzeitig als solches fungiert. Optional ist der Empfänger auch über Push-L dimmbar. Anschlüsse: 1x Eingang für DALI-Bus oder Push-L, 1x Eingang für 100-240V/AC und 1x Ausgang für 24V/DC. Die Anschlussleitungen haben jeweils eine Länge von 24cm. Technische Daten: ta: -25°C - 50°C, tc: 90°C, Leistung: 0,1-150W, Powerfaktor: 0,95. Konform Standardprotokoll IEC 60929. Protokoll: DT6, DALI2.

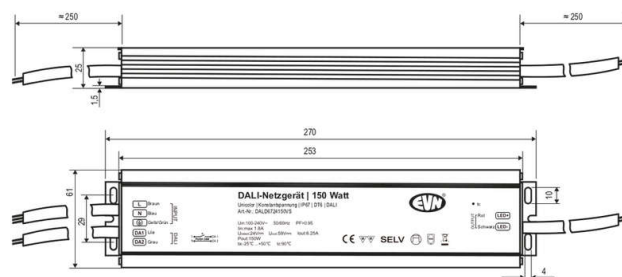

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002924)

Schutzart (IP)	IP67	Einbau	ja
Geeignet für Außengebrauch	ja	Ausführung	dynamisch
Länge [mm]	270	DIN-Schienenmontage	nein
Breite [mm]	61	Anzahl der Farbkanäle	1
Höhe [mm]	25	Art der Steuerung	DALI
Eingangsspannung 1 [V]	100 - 240	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Spannungsart	AC	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Frequenz	50/60 Hz	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Schutzklasse	I	Programmierbar	ja
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	24.00 - 24.00	Mit Anschlussleitung	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-25 - +50	Gewicht [kg]	0,81
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	90	BEG	nein
Gehäuse	Metallgehäuse	CE-Kennzeichnung	ja
Aufbau	ja	WEEE-Kennzeichnung	ja