


33641 S A60 9W E27 RGB CCT

LED-LEUCHTMITTEL

5905339336415



Amazon
Alexa
&
Google
Home

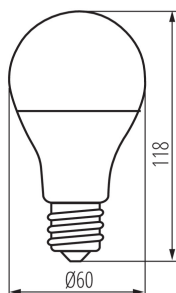

LICHTQUELENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: ja
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:


Farbe: weiß
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Durchmesser [mm]: 60
Quecksilbergehalt: nein
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Nennleistung [W]: 9
Leuchtmittel: A60
Dioden Typ: LED SMD
Farbtemperatur: warmweiß, weiß, kaltweiß, RGB
Sockel: E27
Lebensdauer der Lampe[h]: 15000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥25000
Form des Leuchtmittel: Standard

ALLGEMEINE PRODUKTPARAMETER:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 9
Energieeffizienzklasse: F
Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 806
Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 2700-6500
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]: 9
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) : 0.50
Höhe (mm): 118
Breite [mm]: 60
Tiefe [mm]: 60
Farbwiedergabeindex: 80
Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (Pnet): 0.50
Farbwertanteile (x): 2700K 0,463 / 6500K 0,313
Farbwertanteile (y): 2700K 0,420 / 6500K 0,337

33641 S A60 9W E27 RGBCCT

LED-LEUCHTMITTEL

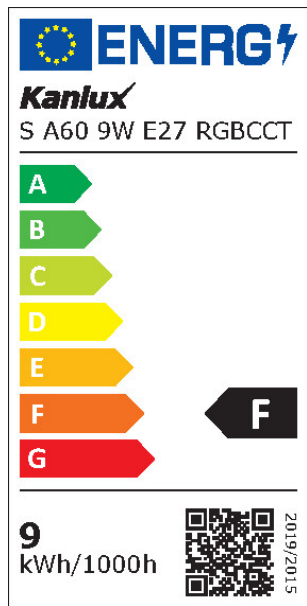

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 60

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 11

Lebensdauerfaktor: ≥ 0.9

Lichtstromerhalt: 0.93

PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

Verschiebungsfaktor ($\cos \phi$): 0.9

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung: nicht zutreffend

Flimmer-Messgröße (Pst LM): $\leq 1,0$

Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 10

Stückzahl in Großverpackung: 60

Netto-Einzelgewicht [g]: 54

Grammatur [g]: 94.33

Länge der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 12.5

Kartongewicht [kg]: 5.6598

Kartonbreite [cm]: 35

Kartonhöhe [cm]: 29

Kartonlänge [cm]: 43.5

Kartonvolumen [m³]: 0.044153

