


## Bedienungsanleitung Zeitschaltuhr Art. 24030

1. Stecken Sie die Zeitschaltuhr in eine Steckdose. Danach stecken Sie den Anschluss des zu steuernden Gerätes in die Steckdose der Zeitschaltuhr.
2. Je nach gewünschter Funktions-Dauer, drücken Sie die Rasterzähne **(1)** nach unten. Jeder Rasterzahn steht für 30 Minuten Funktionsdauer.
3. Stellen Sie den Zeitring **(2)** durch Drehen in Richtung des Pfeiles auf die richtige Uhrzeit ein.
4. Mit dem Schalter **(3)** schalten Sie entweder auf das Uhrensymbol für den Betrieb im Programmier-Modus oder Sie setzen den Schalter auf „I“ für Dauerbetrieb.

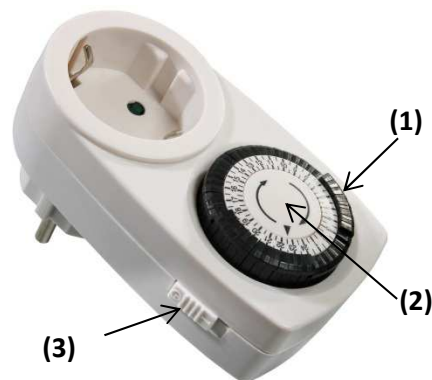

230V / 16A / 50Hz

Max. belastbar bis 3.500W

48 Schaltzeiten in 24 Stunden / Dauerbetrieb mit Schalter

Betriebstemperaturen: 0°C bis +55°C