



Drehmomentschlüssel-Satz

730R/40/32 Quick

Art.-Nr. 96502053
GTIN 4018754082018
Modell 730R/40/32 QUICK



Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel-Satz Modell 730R/40/32 Quick 32 tlg.

Eigenschaften.

- für allgemeine Wartungsarbeiten
- im Stahlkasten

Top-Features Drehmomentschlüssel Nr. 730/40 Quick

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
- Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde für schnelles Einstellen des Drehmoments
- Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb
- auf Anfrage auch nur als N·m Version ohne Doppelskala erhältlich
- Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung $\pm 4\%$**

Inhalt 32-teilig:

1 Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® Nr. 730R/40 Quick: Messbereich: 80-400 N·m
1 Einsteckknarre, umschaltbar 1/2" Nr. 735/20: 60 Zähne
1 Vierkant-Einsteckwerkzeug 1/2" Nr. 734/20
7 Maul-Einsteckwerkzeuge Nr. 731/40: 13; 15; 17; 19; 22; 27; 30 mm
1 Maul-Einsteckwerkzeug Nr. 3731/40: 24 mm
7 Ring-Einsteckwerkzeuge Nr. 732/40: 13; 15; 17; 19; 22; 24; 27 mm
10 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant 1/2" Nr. 50: 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
1 Quergriff 1/2" Nr. 506: L. 300 mm

3 Verlängerungen 1/2" Nr. 509: L. 55; 130; 255 mm

Produkthighlights.



Blitzschnelle Einstellung.

Die einfache und schnelle Einstellung des Drehmoments erfolgt durch ein leicht zu betätigendes Klemmhebel im Griff. Die Skala lässt sich mit einem ergonomisch geformten, abrutschsicheren Verstellelement mit Daumenmulde schnell und sicher verschieben.



Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.

Technologien und Leistungsmerkmale.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.



Verschleißarmes Biegestabsystem

Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.



DIN EN ISO 6789-2

Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 fachgerecht kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschraubenschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

Technische Attribute.

Skaleneinteilung N·m

10 N·m

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)


640

Skaleneinteilung ft·lb	10 ft·lb	Breite mm (IFS)	240
Messbereich N·m	80-400 N·m	Höhe mm (IFS)	60
Messbereich ft·lb	60-300 ft·lb	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Anzahl Werkzeuge	32 tlg.	Länge (verpackt, mm)	640
Breite mm (b)	240 mm	Breite (verpackt, mm)	240
Höhe mm (h)	60 mm	Höhe (verpackt, mm)	60
Länge mm (L)	640 mm	Volumen (verpackt, dm ³)	9.216 dm ³
		Art.-Nr.	96502053
		Gewicht (brutto, kg)	10,050
		Gewicht PAP (kg)	0,200
		Gewicht PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754082018
		Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Zolltarifnr.	82060000
		Packnorm	1
		Gewicht (g)	9739 g

Stückliste.



58250020
Feinzahn-
Einsteckknarre

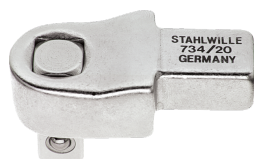

58240020
Vierkant-
Einsteckwerkzeug



58224027
Ring-Einsteckwerkzeug



58224024
Ring-Einsteckwerkzeug



58224022
Ring-Einsteckwerkzeug



58224019
Ring-Einsteckwerkzeug



58224017
Ring-Einsteckwerkzeug



58224015
Ring-Einsteckwerkzeug



58224013
Ring-Einsteckwerkzeug



58214030
Maul-
Einsteckwerkzeug



58214027
Maul-
Einsteckwerkzeug



58214022
Maul-
Einsteckwerkzeug



58214019
Maul-
Einsteckwerkzeug



58214017
Maul-
Einsteckwerkzeug



58214015
Maul-
Einsteckwerkzeug



58214013
Maul-
Einsteckwerkzeug



50184040
Drehmomentschlüssel
MANOSKOP®



13070000
Quergriff



13010003
Steckschlüsselverlänge-
rung



13010002
Steckschlüsselverlänge-
rung



13010001
Steckschlüsselverlänge-
rung



03010032
Steckschlüsseleinsatz



03010030
Steckschlüsseleinsatz



03010027
Steckschlüsseleinsatz



03010024
Steckschlüsseleinsatz



03010022
Steckschlüsseleinsatz



03010019
Steckschlüsseleinsatz



03010017
Steckschlüsseleinsatz



03010015
Steckschlüsseleinsatz



03010014
Steckschlüsseleinsatz



03010013
Steckschlüsseleinsatz

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96502053	730R/40/32 QUICK	Drehmomentschlüssel-Satz Modell 730R/40/32 Quick 32 tlg.	4018754082018

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal