

OBERARM VOLLAUTOMATISCHES BLUTDRUCKMESSGERÄT

SC 6750




Oberarm Vollautomatisches Blutdruckmessgerät SC 6750

- WHO-Indikator,
- Speicherplatz für 2x50 Messergebnisse,
- Jumbo LCD-Anzeige,
- Auslesen der Speicherwerte durch NFC - App OUcare (Google Play oder App Store).

Das Blutdruckmessgerät SC 6750 ist ein elektronisches Gerät, um den menschlichen Blutdruck und die Pulsfrequenz am nackten Oberarm von Erwachsenen nicht-invasiv nach oszillometrischer Messmethode in häuslicher Umgebung bei Raumtemperatur selbst zu messen. Für Personen mit einer Behinderung ist die Selbstmessung ausgeschlossen. Bei diesen Personen muss die Blutdruckmessung durch eine andere nicht behinderte Person durchgeführt werden.

Das Blutdruckmessgerät besitzt einen WHO-Indikator. Dieser ordnet die Messwerte entsprechend den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO ein. Nach erfolgreicher Messung werden der systolische und diastolische Blutdruck sowie der Puls zugleich angezeigt.

Die ermittelten Werte können per NFC auf ein Smartphone oder Tablet übertragen werden. Dazu installieren Sie bitte die kostenlose App BPM OUcare von Google Play oder vom App Store.

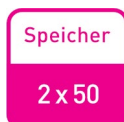

EAN 4022356067502
Art.-Nr.: 06750

CE
0197

mehr Infos unter www.scala-electronic.de

OBERARM VOLLAUTOMATISCHES BLUTDRUCKMESSGERÄT

SC 6750

Spezifikation

Messbereich	Druck: 20 ~ 300 mmHg Pulsfrequenz: 40 ~ 200 Puls / min
Genauigkeit	Druck: 3 mmHg Pulsfrequenz: ± 5% vom Messwert
Messmethode	Oszillometrische Methode
Bedienelemente	3 Tasten: Ein/Aus (O/I), Speicher (M) & User -Taste
Display	Jumbo LCD-Display, WHO Indikator
Speicher	2x50 Speicherplätze für Systole/Diastole/Puls
Arbeits Temperatur	Temperatur: 5°C bis 40°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 90%
Lager Temperatur	Temperatur: -20°C bis 55°C Relative Luftfeuchte: bis 93%
Betriebsspannung	4,5 V (3xLR03 Alkali-Batterien, Kapazität 1050 mAh, Gewicht der Batterie 11 g)
Batterie Lebensdauer	36 Monate
Batterie Indikator	Erscheint das Symbol für erschöpfte Batterien auf dem Display, ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig gegen neue.
Abschaltung	Automatisch nach 150 Sekunden Inaktivität
Abmessung	152x97x27mm (ohne Manschette)
Manschettengröße	für Oberarmumfänge von 20 bis 35 cm
Gerät Gewicht	ca. 224 g (inklusive Batterien)
Fabre	Weiß mit blauen Details
IP-Klassifizierung	IP22
Herkunftsland	China
Sprachen der Bedienungsanleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Tschechisch, Polieren, Italienisch, Dänisch, Schwedisch, Spanisch



Logistische Details

EAN 4022356067502
Art.-Nr.: 06750

CE
0197

mehr Infos unter www.scala-electronic.de

Rev.: 15.09.2021

Zertifiziertes Produkt nach der EU-Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte