
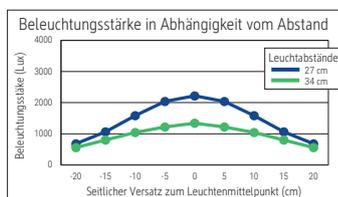
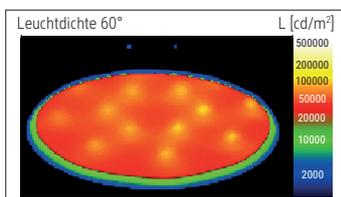


## LED-Tischleuchte MAULarc

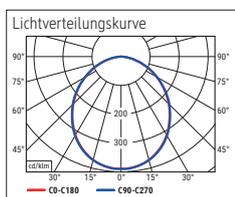

- **Für Preisbewusste: Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis**
- **Hohe Energie-Effizienz**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Klein, aber oho: Gute Ausleuchtung eines begrenzten Bereiches, dabei hohe Lichtleistung**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- **Kompakte Form: Platzsparend und handlich**
- **Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand**
- **Stabiler Arm mit Flexbereich zur Einstellung des Leuchtwinkels**
- **Robust: Fuß und Kopf aus stabilem Kunststoff, Arm aus Metall**

Beleuchtungsstärke Leuchte:	1340 Lux bei 34 cm Abstand
Farbtemperatur je Lichtquelle:	3000 Kelvin (warmweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:	D (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle:	4 kWh/1000 h
Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50):	50000 h
Nutzlichtstrom je Lichtquelle:	542 Lumen
Fuß:	Standfuß
Material:	Kopf: Kunststoff - Arm: Metall - Standfuß: Kunststoff
Maße:	Höhe: 35 cm - Arm: Länge 37 cm - Kopf: Ø 9,3 cm - Fuß: Ø 13,5 cm
Bewegung:	Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: fix
Position Schalter:	Leuchtenfuß

- **Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der LED-Tischleuchte MAULarc**
- **Garantie: 2 Jahre**

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE.	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht (kg)
820 04 02	weiß	4002390069663	94052040	1,50 m	II Eurostecker	1 St.	34 x 14 x 14	0,884 kg
820 04 90	schwarz	4002390069571	94052040	1,50 m	II Eurostecker	1 St.	34 x 14 x 14	0,803 kg
820 04 95	silber	4002390084840	94052040	1,50 m	II Eurostecker	1 St.	34 x 14 x 14	0,803 kg