


Frässscheibe für den Winkelschleifer, Ø 50 mm



Für vielfältige Holzarbeiten

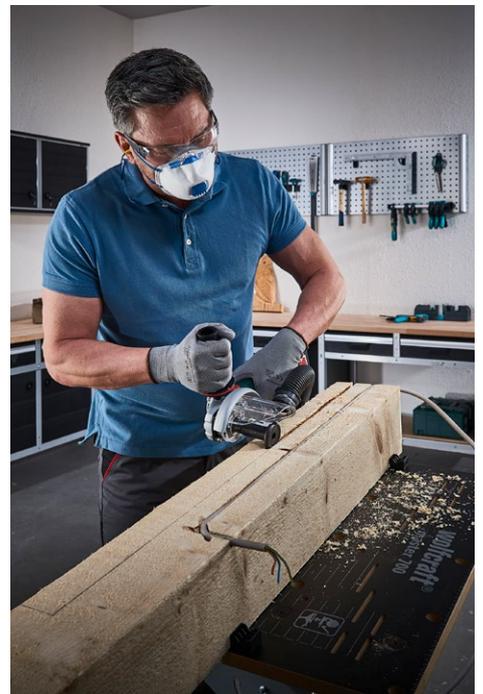

Eigenschaften

- M14 Gewinde, kompatibel mit handelsüblichen Winkelschleifern 115/125 mm
- wendig durch verlängerten Schaft für optimale Reichweite in Winkel und Ecken
- schneller Arbeitsfortschritt und aggressiver Materialabtrag mit 3 Schneidzähnen
- optimale Geometrie zum Fräsen von Schlitzern für die Kabelverlegung, Brechen von Kanten, Aushöhlen von Taschen sowie zur Bearbeitung von ebenen, konkaven und konvexen Flächen
- für Arbeitssicherheit immer mit Absaughaube (Art.-Nr. 4399000) anwenden
- hohe Qualität „Made in Germany“

Bedienungshinweis

Verwenden Sie die Frässscheibe ausschließlich mit einer Absaughaube (Art.-Nr. 4399000).

Frässcibe für den Winkelschleifer, Ø 50 mm



Technische Daten

Durchmesser Produkt	50 mm
Arbeitslänge	9,6 mm
Gewindeanschluss	M14
Umdrehungsgeschwindigkeit max.	12.500 RPM
Drehrichtung	Linkslauf
Werkstoff	Werkzeugstahl

Zubehör

4399000

Artikelnummer	Inhalt	EAN-Code
4387000	1	 4 006885 438705 4006885438705