


# PRODUKTDATENBLATT

## SPOT SET ADJ SIMPLE DIM 3X 4.9W 2700K

### Brushed White

LED Spot Set Simple Dim | Einbaustrahler mit stufenloser Dimmfunktion über Wandschalter

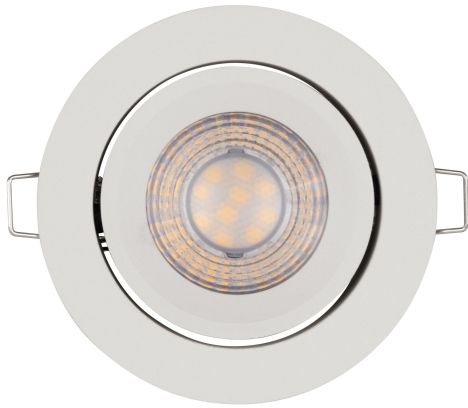

---

#### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Abgehängte Decken

---

#### Produktvorteile

- WAGO Schnell-Verbindungsklemme für einfache und sichere Installation
- Zeitloses Design
- Einfache Montage
- Verkettung von bis zu 10 Leuchten

---

#### Produkteigenschaften

- Mit integriertem LED-Modul und Treiber
- Geringe Montagetiefe
- Set aus 3 Leuchten



- Einstellbarer Kopf
- Gehäusematerial: Aluminium

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


Nennleistung	4,90 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	38 mA
Netzleistungsfaktor $\lambda$	$\geq 0,4$
Oberschwingungsgehalt	< 20 %
Schutzklasse	II
Betriebsart	Externer LED-Treiber

### Photometrische Daten

Lichtstrom	520 lm
Lichtausbeute	90 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	80
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdc <sub>m</sub>
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Ausstrahlungswinkel	110 °

### Maße & Gewicht

Durchmesser	90,00 mm
Höhe	27.50 mm
Produktgewicht	90,00 g

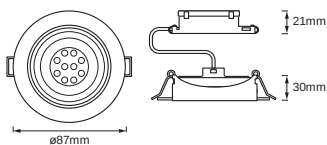

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
-----------------------------	--------

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Nein
Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Einbaudurchmesser	80,0 mm
LED-Modul austauschbar	Durch den Endkunden

### Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000


### Zertifikate & Standards

Normen	ROHS / REACH / EMC
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

### DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction SP SETADJSIMPLEDIM

### VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075617797	Versandschachtel 24	213 mm x 198 mm x 317 mm	2840.00 g	13.37 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.

Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.