




NAGY 75 QPAR51

Indoor LED Deckenaufbauleuchte, weiß

Mit der Gipsleuchte NAGY verfügen Sie über eine höchst individuelle Deckenleuchte mit puristischer, klarer Formgebung. Vorbereitet für die Aufnahme von GU10 Halogen oder Retrofit LED Leuchtmitteln ist sie fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Die Leuchte ist nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.

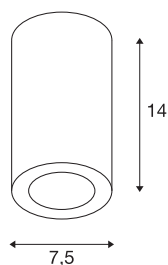

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002965
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Höhe	14 cm
Durchmesser	7.5 cm
Nettogewicht	0.714 kg
Bruttogewicht	0.859 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0,2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Wattage	10 W
Farbe	weiß
BIG WHITE Seite	287

Leuchtmittlempfehlung

1004972	LED QPAR51 , Leuchtmittel GU10 2700K 36°
1004973	LED QPAR51 , Leuchtmittel GU10 3000K 36°
1004974	LED QPAR51 , Leuchtmittel GU10 4000K 36°