




## NOBLO III

### Indoor LED Deckenaufbauleuchte 2700K silber

Dreh- und schwenkbarer LED Strahler NOBLO zur Wand- und Deckenaufbaumontage. Die Leuchte überzeugt mit einem schlanken Design und ist somit ideal für moderne Lichtkonzepte. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist mit einer Premium LED Modul bestückt. Die Leuchte ist in drei Gehäusefarben sowie mit ein zwei oder drei Lichtauslässen verfügbar.

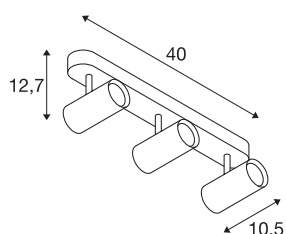

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002978
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	3
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	350mA
Länge	40 cm
Breite	10.5 cm
Höhe	12.7 cm
Nettogewicht	1.02 kg
Bruttogewicht	1.357 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Wattage	24 W
Lumen	1860 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	silber
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50

## Lichtquelle

916369	 The logo for EAG, consisting of the letters 'A' and 'G' stacked vertically inside a square, followed by a yellow arrow pointing to the right containing the letter 'E'.	BIG WHITE Seite	300
--------	---	-----------------	-----