




## SENSOR 18

### Indoor LED Deckenaufbauleuchte rund weiß 3000K

Die flache SENSOR Wand- und Deckenleuchte aus Aluminium ist erhältlich in den Farben weiß und silbergrau sowie in runder- und eckiger Ausführung. Der starre Premium LED-Einsatz ermöglicht durch den großen Abstrahlwinkel eine flächige, homogene Grundbeleuchtung.

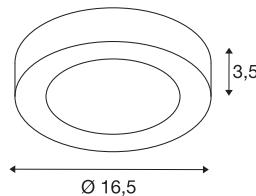

### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003015
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	350mA
Höhe	3.5 cm
Durchmesser	16.5 cm
Nettogewicht	0.397 kg
Bruttogewicht	0.455 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0,2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Wattage	13 W
Lumen	860 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Farbe	weiß
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50
Umgebungstemperatur	25 °C

## Lichtquelle

916358		BIG WHITE Seite	320
--------	---	-----------------	-----