




## PANEL DALI

Indoor LED Deckenaufbauleuchten 1200x300mm weiß 4000K

Die in mehreren Lichtfarben erhältliche PANEL DALI Deckenleuchte überzeugt neben ihrer ultraflachen Bauform, mit leistungsstarken LED Modulen in dimmbarer Ausführung. Der Aluminiumrahmen ist mit einer Acrylglasabdeckung versehen, die für eine homogene und blendfreie Ausleuchtung sorgt. Das bereits verbaute, DALI kompatible Betriebsgerät ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 100V -240V.

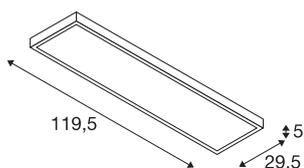

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003053
Primäre Nennspannung	100-277V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	1000mA
Länge	119.5 cm
Breite	29.5 cm
Höhe	5 cm
Nettogewicht	4.457 kg
Bruttogewicht	5.329 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Wattage	43 W
Lumen	3400 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	90 °
Farbe	weiß
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L70B50

## Lichtquelle

916385		minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
		maximale Umgebungstemperatur	40 °C
		BIG WHITE Seite	263