




Q-LINE CL

LED Indoor Deckenaufbauleuchte, 2m, BAP, schwarz, 3000K


Die Q-LINE Deckenleuchte ist wahlweise ausgestattet mit weißem, schwarzem oder silbergrauem Leuchtengehäuse. Zusätzlich stehen neutralweiße oder warmweiße LED sowie unterschiedliche Abmessungen zur Verfügung. Durch eine hohe Leuchtdichte und einem UGR Wert kleiner 10 sind die Q-Line Leuchten Bildschirmarbeitsplatz tauglich. Aufgrund des TRIAC dimmbaren LED-Treibers ist die Leuchte direkt anschlussfertig für 230 Volt Netzspannung.

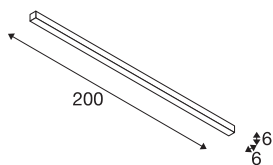

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1000692
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	900mA
Länge	200 cm
Breite	6 cm
Höhe	6 cm
Nettogewicht	4.171 kg
Bruttogewicht	4.907 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Wattage	93 W
Lumen	4200 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	30 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	10

Lichtquelle

916433	 The logo for AGF, consisting of the letters 'A' and 'G' stacked vertically in a small white box, followed by a red arrow pointing to the right containing the letter 'F'.	LXXBXX Daten	L70B50
		BIG WHITE Seite	265