




Q-LINE CL

LED Indoor Deckenaufbauleuchte, 2m, BAP, schwarz, 4000K


Die Q-LINE Deckenleuchte ist wahlweise ausgestattet mit weißem, schwarzem oder silbergrauem Leuchtengehäuse. Zusätzlich stehen neutralweiße oder warmweiße LED sowie unterschiedliche Abmessungen zur Verfügung. Durch eine hohe Leuchtdichte und einem UGR Wert kleiner 10 sind die Q-Line Leuchten Bildschirmarbeitsplatz tauglich. Aufgrund des TRIAC dimmbaren LED-Treibers ist die Leuchte direkt anschlussfertig für 230 Volt Netzspannung.

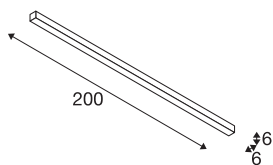

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1000695
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	900mA
Länge	200 cm
Breite	6 cm
Höhe	6 cm
Nettogewicht	4.182 kg
Bruttogewicht	4.968 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Wattage	93 W
Lumen	4600 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	30 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	10

Lichtquelle

916460		LXXBXX Daten	L70B50
		BIG WHITE Seite	265