




BATO 35 CW

Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, messing, E27, max. 60W

Die Wandleuchten der BATO Familie sind in zwei Größen sowie drei Farbvarianten verfügbar. Zusätzlich kann zwischen verbauten LED Lichtquellen und einem E27 Sockel gewählt werden. Vervollständigt wird die Familie durch zugehörige Pendelleuchten und Deckenleuchten. Die BATO wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.

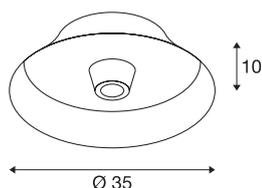

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1000748
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Höhe	10 cm
Durchmesser	35 cm
Nettogewicht	1.027 kg
Bruttogewicht	1.805 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Wattage	60 W
Farbe	messing
BIG WHITE Seite	333

Leuchtmittlempfehlung

1005268	ST58 E27 , LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°
1005306	G125 E27 Mirrorhead , LED Leuchtmittel chrom 7,5W 2700K CRI90 180°