


AVO CW Triple

Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, QPAR51, weiß, max. 50W

Wand- und Deckenleuchte der AVO Serie bei der die je nach Version ein bis vier Leuchtenköpfe dreh- sowie schwenkbar an der Rosette montiert sind. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung.

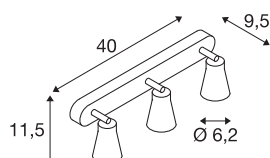

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1000893
Fassung	GU10
Leuchtmittel	QPAR51
Anzahl Fassungen	3
Leuchtmittel inklusive	Nein
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Schwenkbereich	90 °
Horizontaler Drehbereich	320 °
Länge	40 cm
Breite	11.5 cm
Höhe	9.5 cm
Nettogewicht	0.77 kg
Bruttogewicht	0.997 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Wattage	50 W
Farbe	weiß
BIG WHITE Seite	315

Leuchtmittlempfehlung

1004972	LED QPAR51 , Leuchtmittel GU10 2700K 36°
1005076	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 2700K, weiß
1005078	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 3000K, grau
1005080	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 3000K, schwarz