




KALU CW

Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, quad,
QPAR111 alu gebürstet 4x75W

Das puristische Grunddesign der KALU Deckenleuchte ist ein Garant für vollkommen freie Ausrichtung der Leuchtenköpfe, wahlweise bestückt mit Halogen oder passenden LED ES111 Leuchtmitteln. Die Dimmbarkeit der Leuchte eröffnet Ihnen weitere Einsatzmöglichkeiten. Erhältlich in mehreren Farbversionen wird die KALU Deckenleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.

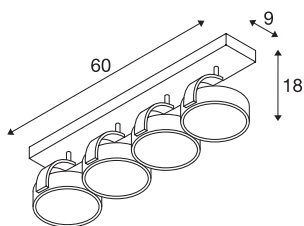

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002025
Fassung	GU10
Leuchtmittel	QPAR111
Anzahl Fassungen	4
Leuchtmittel inklusive	Nein
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Schwenkbereich	90 °
Horizontaler Drehbereich	350 °
Länge	60 cm
Breite	9 cm
Höhe	18 cm
Nettogewicht	1.69 kg
Bruttogewicht	2.272 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Wattage	75 W
Farbe	aluminium
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
BIG WHITE Seite	304

Leuchtmittlempfehlung

1005274	QPAR111 GU10 , LED Leuchtmittel transparent 8W 2700K CRI90 38°
1005282	QPAR111 GU10 , LED Leuchtmittel silber 12,5W 4000K CRI90 30°
1005297	
1005313	QPAR111 GU10 tunable smart , LED Leuchtmittel weiß / transparent 10W 2700-6500K CRI90 25°