




TRILEDO Single

Indoor Deckenaufbauleuchte, QPAR51, weiß, max 10W

Die dreh- und schwenkbare Deckenleuchte TRILEDO SQUARE CL ist aus Aluminium gefertigt und ist verfügbar in den Gehäusefarben weiß, aluminium gebürstet und schwarz matt. Durch den Aluminium Leuchtenkopf ist die individuelle Ausrichtung des Lichtkegels möglich. Bestückt mit einer GU10 ermöglicht die Leuchte den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

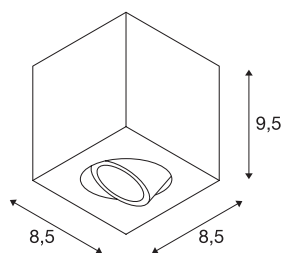

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002015
Fassung	GU10
Leuchtmittel	LED GU10 51mm
Anzahl Fassungen	1
Leuchtmittel inklusive	Nein
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Schwenkbereich	20 °
Horizontaler Drehbereich	350 °
Länge	8.5 cm
Breite	8.5 cm
Höhe	9.5 cm
Nettogewicht	0.862 kg
Bruttogewicht	0.962 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Wattage	10 W
Farbe	weiß
BIG WHITE Seite	266

Leuchtmittlempfehlung

1004973	LED QPAR51 , Leuchtmittel GU10 3000K 36°
1005075	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 2700K, grau
1005080	LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 3000K, schwarz
1005273	QPAR51 GU10 , LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36°