




## MEDO 30 CW AMBIENT

LED Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, TRIAC, schwarz, 3000/4000K

Die hochwertige MEDO AMBIENT ergänzt die MEDO Serie und überzeugt mit ihren durchdachten neuen Features: Durch ihren homogenen indirekten Lichtaustritt nach oben erzeugt sie einen dekorativen AMBIENT-Effekt. Ein praktischer Schalter sorgt für Flexibilität, bei der MEDO AMBIENT Variante kann problemlos zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden. Und auch bei der Montage glänzt die MEDO AMBIENT: Die Grundplatte wird an der Wand oder Decke verschraubt, anschließend lässt sich der Leuchtkörper ganz einfach über drei Klemmen am Sockel befestigen und natürlich auch wieder lösen. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V - 240V.

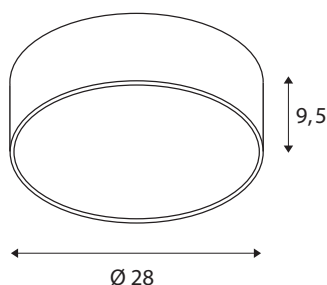

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1001877
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	350mA
Höhe	9.5 cm
Durchmesser	28 cm
Nettogewicht	1.463 kg
Bruttogewicht	1.871 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Wattage	15 W
Lumen	1250 / 1300 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	105 °
Farbe	schwarz
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX Daten	L70B50
BIG WHITE Seite	258

## Lichtquelle

916562	
--------	---

## Zubehör

1001950	MEDO 5m Abhängung , weiß
1001951	MEDO 5m Abhängung , silbergrau
1001952	MEDO 5m Abhängung , schwarz
135250	ABHÄNGESET , für ME- DO runde Pendelleuchte, rund, schwarz, 5-adrig
135251	ABHÄNGESET , für ME- DO runde Pendelleuchte, rund, weiß, 5-adrig
135254	ABHÄNGESET , für ME- DO runde Pendelleuchte, rund, silbergrau, 5-adrig