




## FRAME LED 230V CURVE

### LED Indoor Wandeinbauleuchte, 2700K

Mit unserer FRAME LED Hochvoltserie Serie bieten wir Ihnen die Platz sparende Lichtlösung für den Wandeinbau. Die LED Version ist mit einer langlebigen Leuchtdiode bestückt und erhältlich in der Lichtfarbe warmweiß. Zum optional erhältlichen Zubehör gehören Einbaudose und Unterputzrahmen. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung, Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

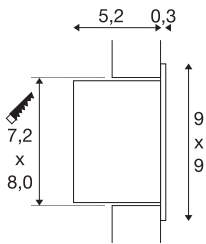

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1000574
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	350mA
Länge	9 cm
Breite	9 cm
Tiefe	5.5 cm
Einbaulänge	7.2 cm
Einbaubreite	8 cm
Einbautiefe	6.5 cm
Nettogewicht	0.255 kg
Bruttogewicht	0.314 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke,Wand
Anzahl Durchverdrahtung	250
Wattage	3.1 W
Lumen	100 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Farbe	weiß
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50

## Lichtquelle

916596	
--------	---

## Zubehör

112780	UNTERPUTZRAHMEN , für FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE und FRAME CURVE
112781	EINBAUDOSE , für FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE und FRAME CURVE

minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
BIG WHITE Seite	408