




## PHELIA 275 E27

Indoor Pendelleuchte, schwarz/gold

Die konisch geformte Hochvolt Pendelleuchten Serie PHELIA bietet eine Vielfalt von Variationen. Die in schwarz/gold gehaltene Leuchte verfügt über eine runde Deckenrosette. Durch den verbauten E27 Sockel ist die Leuchte für LED- und Energiesparleuchtmittel geeignet. Die Pendellänge der Leuchte beträgt 200 cm.

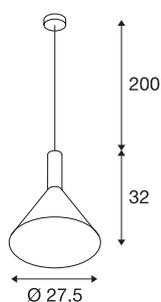

### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002949
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Pendellänge	200 cm
Höhe	32 cm
Durchmesser	27.5 cm
Nettogewicht	0.754 kg
Bruttogewicht	1.265 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Wattage	23 W
Farbe	gold
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
BIG WHITE Seite	169

## Leuchtmittlempfehlung

1005302	A60 E27 , LED Leuchtmittel weiß 13,2W 2700K CRI90 220°
1005310	G125 E27 , LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°