




PANTILO 20

Indoor Pendelleuchte E27 chrom

Die PANTILO 20 Pendelleuchte hat eine zylindrisch Form und eine maximale Pendellänge von 250 Zentimetern. PANTILO 20 hat einen zylindrischen Schirm aus verchromtem Glas der durch individuelle Zusammenstellung zur Leuchtenwolke kombinierbar ist.

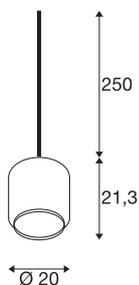

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003004
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	200-240V ~50/60Hz mA/V
Pendellänge	250 cm
Höhe	21.3 cm
Durchmesser	20 cm
Nettogewicht	0.955 kg
Bruttogewicht	1.652 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	II
Montagedetails	Decke mit Zubehör
Wattage	15 W
Farbe	chrom
BIG WHITE Seite	162

Leuchtmittlempfehlung

1005303	A60 E27 , LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°
1005304	A60 E27 , LED Leuchtmittel gefrostet 7,5W 2700K CRI90 320°
1005306	G125 E27 Mirrorhead , LED Leuchtmittel chrom 7,5W 2700K CRI90 180°
1005317	A60 E27 tunable smart , LED Leuchtmittel weiß 9W 2700-6500K CRI90 230°

Zubehör

1001542	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, verkehrsweiß, inkl. Montagezubehör
1002163	FITU single Rosette , soft gold
132600	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, schwarz, inkl. Zugentlastung
132601	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, weiß, inkl. Zugentlastung
132605	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, chrom, inkl. Zugentlastung
143120	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, schwarz, inkl. Zugentlastung und Gewindestück
143121	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, weiß, inkl. Zugentlastung und Gewindestück
143124	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, silbergrau, inkl. Zugentlastung und Gewindestück

145990	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, schwarz, inkl. Montagezubehör
145994	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, grau, inkl. Montagezubehör