




## PANTILO 28

### Indoor Pendelleuchte E27 chrom

Die PANTILO 28 Pendelleuchte hat eine zylindrisch Form und eine maximale Pendellänge von 250 Zentimetern. Mit ihrem zylindrischen Schirm aus verchromten hochwertigen Glas ist die PANTILO 28 schön anzusehen - besonders wenn dieser durch individuelle Zusammenstellung zur Leuchtenwolke kombiniert wird.

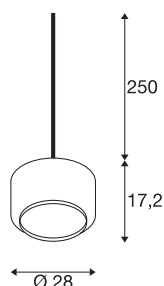

### TECHNISCHE DATEN

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Art. Nr.:            | 1003006                |
| Fassung              | E27                    |
| Anzahl Fassungen     | 1                      |
| Primäre Nennspannung | 200-240V ~50/60Hz mA/V |
| Pendellänge          | 250 cm                 |
| Höhe                 | 17.2 cm                |
| Durchmesser          | 28 cm                  |
| Nettogewicht         | 1.132 kg               |
| Bruttogewicht        | 2.316 kg               |
| IP Code              | IP 20                  |
| Schutzklasse         | II                     |
| Montagedetails       | Decke mit Zubehör      |
| Wattage              | 15 W                   |
| Farbe                | chrom                  |
| BIG WHITE Seite      | 162                    |

## Leuchtmittlempfehlung

|         |  |
|---------|--|
| 1005265 | ST64 E27 , LED Leuchtmittel gold 7,5W 2500K CRI90 320°                 |
| 1005306 | G125 E27 Mirrorhead , LED Leuchtmittel chrom 7,5W 2700K CRI90 180°     |
| 1005310 | G125 E27 , LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°          |
| 1005317 | A60 E27 tunable smart , LED Leuchtmittel weiß 9W 2700-6500K CRI90 230° |

## Zubehör

|         |  |
|---------|--|
| 1001542 | PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, verkehrswiss, inkl. Montagezubehör                |
| 1002163 | FITU single Rosette , soft gold  |
| 132600  | DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, schwarz, inkl. Zugentlastung   |
| 132601  | DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, weiß, inkl. Zugentlastung  |
| 132605  | DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, chrom, inkl. Zugentlastung   |
| 143120  | PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, schwarz, inkl. Zugentlastung und Gewindestück    |
| 143121  | PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, weiß, inkl. Zugentlastung und Gewindestück       |
| 143124  | PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, silbergrau, inkl. Zugentlastung und Gewindestück |

|        |  |
|--------|--|
| 145990 | PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, schwarz, inkl. Montagezubehör |
| 145994 | PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, grau, inkl. Montagezubehör    |