




## PANEL 60 DALI

### Indoor LED Pendelleuchten rund grau 4000K


Die in mehreren Lichtfarben erhältliche PANEL 60 DALI Pendelleuchte überzeugt neben ihrer ultraflachen Bauform, mit leistungsstarken LED Modulen in dimmbarer Ausführung. Der Aluminiumrahmen ist mit einer Acrylglasabdeckung versehen, die für eine homogene und blendfreie Ausleuchtung sorgt. Das bereits verbaute, DALI kompatible Betriebsgerät ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 100V -240V.

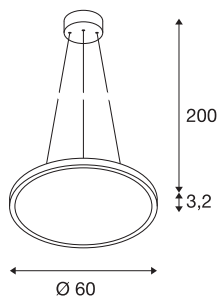

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003047
Primäre Nennspannung	100-277V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	1000mA
Pendellänge	200 cm
Höhe	1.3 cm
Durchmesser	60 cm
Nettogewicht	4.439 kg
Bruttogewicht	5.955 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Wattage	43 W
Lumen	3350 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	110 °
Farbe	grau
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L70B50

## Lichtquelle

916481		minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
		maximale Umgebungstemperatur	40 °C
		BIG WHITE Seite	141