




## I-PENDANT PRO DALI

Indoor LED Pendelleuchte UGR<19 weiß 3000K


Mit dem in mehreren Lichtfarben erhältlichen I-PENDANT PRO DALI, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung mit der Möglichkeit diese ebenfalls noch per DALI zu steuern. Mit einem hohem Lichtstrom erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Der elektrische Anschluss erfolgt durch das verbaute LED Netzteil direkt an 100-240V Netzspannung.

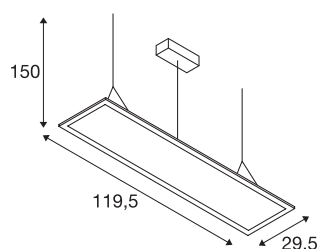

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003048
Primäre Nennspannung	100-277V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	1000mA
Länge	119.5 cm
Pendellänge	170 cm
Breite	29.5 cm
Höhe	1.3 cm
Nettogewicht	5.09 kg
Bruttogewicht	6.13 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Wattage	43 W
Lumen	3750 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	90 °
Farbe	weiß
CRI	80
UGR ≤	19

## Lichtquelle

916402		<b>LXXBXX Daten</b>	L70B50
		<b>minimale Umgebungstemperatur</b>	-20 °C
		<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	40 °C
		<b>BIG WHITE Seite</b>	140