




PARA FLAC DALI

Indoor LED Pendelleuchte schwarz 4000K

Der PARA FLAC DALI Indoor LED Pendelleuchte schwarz 4000K ist mit ihren speziellen Lichtattributen ideal für den technisch, industriellen Bereich. Mit der Schutzklasse IP 65 ist sie vor äußeren Einflüssen geschützt. Da sie eine hohe Leistungsaufnahme von 104 Watt bietet, eignet sich die Pendelleuchte perfekt zur Hallenbeleuchtung. Dabei kann die aus Aluminium und Polycarbonat (PC) gefertigte Leuchte auch in puncto Qualität überzeugen. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Indoor-Leuchten begeistern?

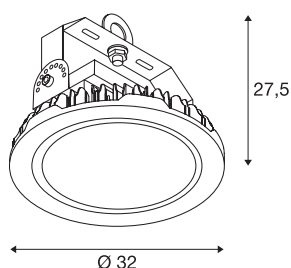

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003107
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	1600mA
Höhe	27.5 cm
Durchmesser	32 cm
Nettogewicht	4.49 kg
Bruttogewicht	6.193 kg
IP Code	IP 65
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Wattage	104 W
Lumen	12800 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	90 °
Farbe	schwarz
CRI	80
UGR ≤	28
LXXBXX Daten	L70B50

Lichtquelle

916378	
--------	---

Zubehör

1000918	REFLEKTOR , für PARA FLAC LED Pendelleuchte
1001691	PARA FLAC , Reflektor
1001692	PARA FLAC , Reflektor-abdeckung
228730	VERBINDUNGSBOX , 3-polig, IP68

minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
BIG WHITE Seite	179