




## QUADRASS

### Indoor Pendelleuchte, E27, weiß

Die Pendelleuchte QUADRASS besticht durch einen gelungenen Mix der Metall- und Glaselemente. Die E27 Fassung hinter dem Glasschirm macht QUADRASS fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Um das Bild der Anwendung möglichst einheitlich zu gestalten, sind zusätzlich Wandleuchten mit und ohne Leselich verfügbar.

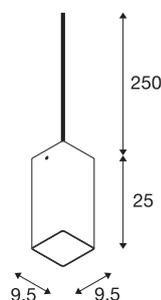

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003432
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Länge	9.5 cm
Pendellänge	250 cm
Breite	9.5 cm
Höhe	25 cm
Nettogewicht	1.045 kg
Bruttogewicht	1.436 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	II
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke mit Zubehör
Wattage	40 W
Farbe	chrom
BIG WHITE Seite	165

## Leuchtmittlempfehlung

1005301	A60 E27 , LED Leuchtmittel weiß 9W 2700K CRI90 220°
1005302	A60 E27 , LED Leuchtmittel weiß 13,2W 2700K CRI90 220°
1005304	A60 E27 , LED Leuchtmittel gefrostet 7,5W 2700K CRI90 320°
1005317	A60 E27 tunable smart , LED Leuchtmittel weiß 9W 2700-6500K CRI90 230°

## Zubehör

1001542	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt-Stromschiene 3Phasen, verkehrsweiß, inkl. Montagezubehör
132601	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, weiß, inkl. Zugentlastung
143121	PENDELLEUCHTENADAPTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, weiß, inkl. Zugentlastung und Gewindestück